

## VC-TR2/3M


Référence: 1852901

L'illustration montre la version VC-TR 1/2 M

<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1852901>

Cadre capot, sans contact PE, pour modules à isolants, type 2, 3  
modules à isolants

### Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 133740
Unité d'emballage	5 pcs.
Tarif douanier	85389099
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 358 (PC-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

### Données techniques

#### Autres caractéristiques

Type	VC2
Hauteur	27,5 mm
Largeur	65,2 mm
Coloris	noir
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C
Matériau	PA-GF
Matériau du boîtier	Plastique
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

## Approbations



Homologations

cULus Recognized


Homologations demandées :

Homologations EX :

---

## Schémas

Dessin coté

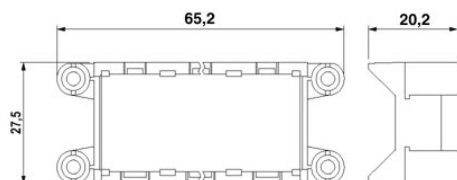

**Adresse**

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France  
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98  
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97  
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact  
Sous réserve de modifications techniques