

FLKM 50-PA-S400

Référence: 2294500


<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=2294500>

Adaptateur VARIOFACE, pour Siemens SIMATIC® S7-400,
connectable 1 x 32 voies

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 129750
Unité d'emballage	2 pcs.
Tarif douanier	85369010
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 214 (IF-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Généralités

Tension nominale U_N	< 50 V AC
	60 V DC
Canaux connectables	32
Mode de raccordement connecteur	IDC / FLK - connecteur mâle (2,54 mm)
Nombre de connecteurs	1
Nombre de pôles connecteur	50
Nombre de pôles	50
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 50 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-20 °C ... 70 °C

Emplacement pour le montage	Indifférent
Courant max. admissible	1 A (par circuit)
	8 A (par raccordement, alimentation via la tension d'alimentation séparée)
Courant total max. admissible	2 A (par octet, pour l'alimentation via un connecteur mâle)
	8 A (pour l'alimentation via de la tension d'alimentation pontée séparée)
Normes/Prescriptions	CEI 60664
	DIN EN 50178
	CEI 62103
Degré de pollution	2
Catégorie de surtension	II

Approbations



Homologations

cULus Recognized, GOST


Homologations demandées :

Homologations EX :

Schémas

Schéma électrique

Schéma des connexions FLKM 50-PA-S400

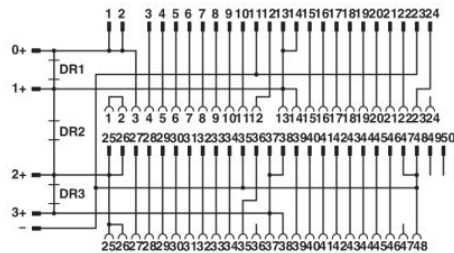

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques