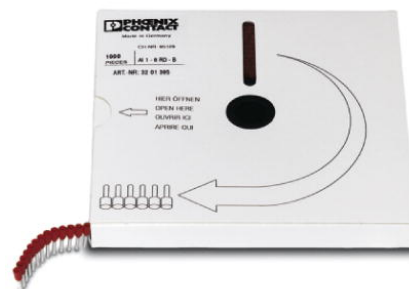


## AI 2,5 - 8 GY-B


Référence: 3201550

L'illustration représente la version AI 1,5 - 8 en rouge

<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=3201550>

Embout, Longueur: 14 mm, Coloris: gris

### Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 126261
Unité d'emballage	500 pcs.
Tarif douanier	85369010
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 660 (CL-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

### Données techniques

#### Généralités

Longueur (b)	14 mm
Coloris	gris
Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB
Température de courte durée	120 °C
Température permanente max	105 °C
Composants	exempt de silicone et d'halogène
Matériau	Cu-E
Longueur de la douille	8 mm
Cote interne collier isolant (d)	4,2 mm
Diamètre de la douille	2,3 mm
Epaisseur collet d'isolation	0,3 mm

Epaisseur des manchons	0,15 mm
------------------------	---------

### Approbations



Homologations


cCSAus, GOST

Homologations demandées :

Homologations EX :

### Schémas

Dessin coté

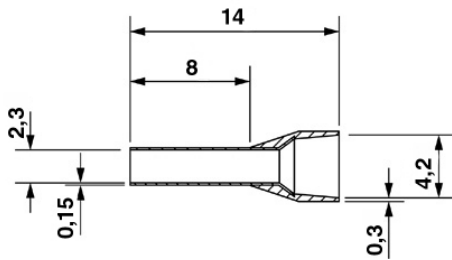

**Adresse**

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France  
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98  
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97  
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact  
Sous réserve de modifications techniques