


HC-D 15-ADP/1 DSUB 9

Référence: 1661312

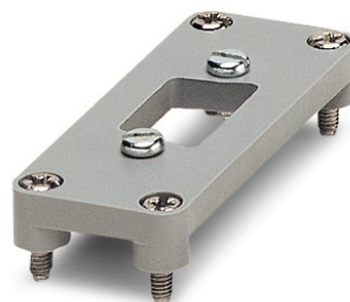

<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1661312>

Plaque d'adaptation SUB-D, pour connecteurs SUB-D, 9 pôles, série de capots HC-D 15...

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 022570
Unité d'emballage	2 pcs.
Tarif douanier	85389099
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 545 (PC-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Autres caractéristiques

Diamètre de perçage	3,2 mm
Matériau	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB
Coloris	gris
Nombre de pôles	9
Type	D 15

Approbations



Homologations


GOST

Homologations demandées :

Homologations EX :

Schémas

Dessin coté

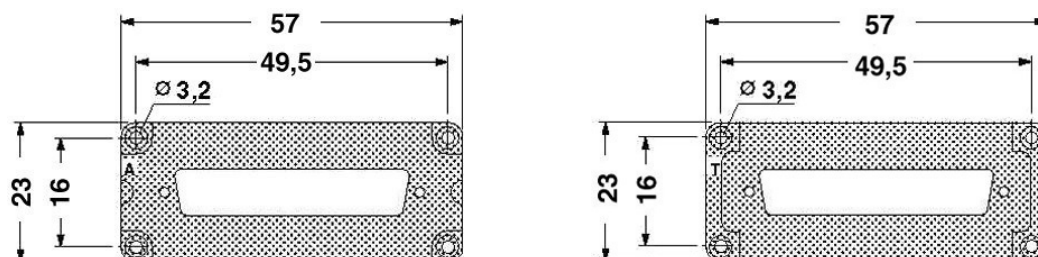

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques