

ENLAR-M-KV-M20/M25

Référence: 1647666


<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1647666>

Adaptateur d'extension, M20 sur M25, joint torique inclus

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 947071
Unité d'emballage	10 pcs.
Tarif douanier	74199990
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 526 (PC-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Caractéristiques générales

Matériau	Laiton nickelé
Matériau du joint torique	NBR
Type de filetage, côté raccordement	M25
Diamètre extérieur du câble	15 mm
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 80 °C

Approbations


Homologations

Homologations demandées :

Homologations EX :

Schémas

Dessin coté

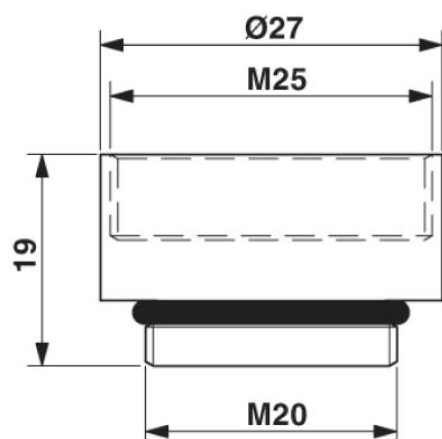

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques