

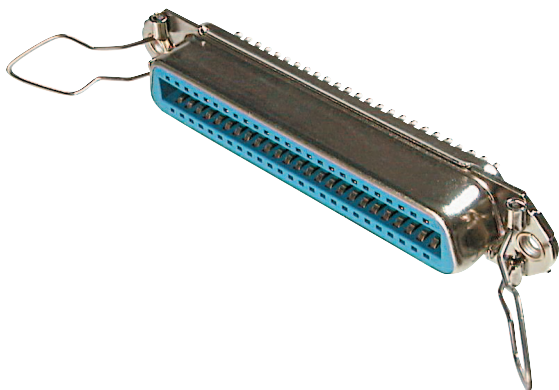
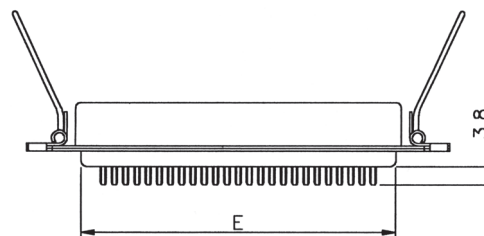


## Centronics-Steckverbinder, Buchse, mit Lötkelchen Centronics-connectors, Female, with solder cup

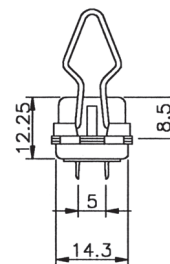

<b>Gehäuse</b> Stahl	<b>Shell</b> Steel
<b>Kontakte</b> Phosphor Bronze	<b>Contacts</b> Phosphor bronze
<b>Isolierkörper</b> PBT glasfaserverstärkt UL94 V-0	<b>Insulator</b> PBT glass fibre reinforced UL94 V-0
<b>Betriebsstrom</b> 5A	<b>Current rating</b> 5A
<b>Durchschlagsspannung</b> 1000V AC 1 Minute	<b>Withstanding voltage</b> 1000V AC 1 minute
<b>Isolationswiderstand</b> 1000MΩ min. ( 500V DC )	<b>Insulation resistance</b> 1000MΩ min. ( 500V DC )
<b>Betriebstemperatur</b> -55°C bis +105°C	<b>Operating temperature</b> -55°C to +105°C

Dimension					
No. of Contacts	A	B	C	D	E
14	12.96	25.20	36.00	43.90	22.70
24	23.76	36.00	46.80	54.70	33.50
36	36.72	48.90	59.70	67.70	46.60
50	51.84	64.10	74.90	82.80	61.90

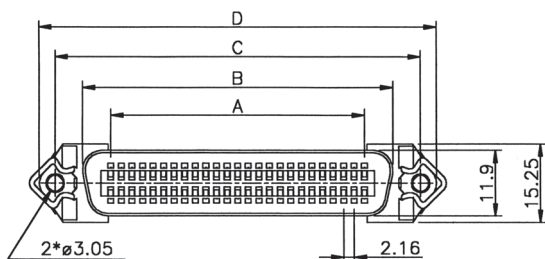

Bestellcode : **A - 57 / x - F**  
Ordercode :

Bitte „x“ durch die unten geeignete Option ersetzen  
Please replace „x“ with appropriate option listed below

1.

**1.** Polzahl  
14, 24, 36, 50

**No. of contacts**  
14, 24, 36, 50

D-Sub / Hoods  
Centronics

Multiflex

Modular

USB

Switches

Powercords  
Powersockets

MiniDIN

DIN4161x  
Hardmetric

Sockets + Strips  
Jumper