


KERN IKT6K0.1

Touchscreen-Plattformwaage mit riesigem Funktionsumfang, auch mit Eichzulassung [M]

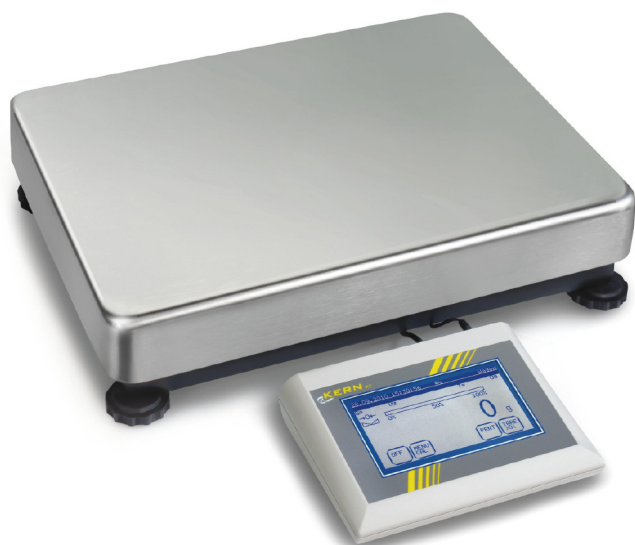

Fonctions

| | |
|---|-----|
| Affichage de l'heure: | oui |
| Détermination du pourcentage: | oui |
| Fonction de comptage: | oui |
| Fonction de conversion: | oui |
| Fonction de dosage: | oui |
| Fonction de mémoire de totalisation: | oui |
| Fonction PRE-TARE: | oui |
| Fonction SLEEP: | oui |
| Fonction Stand-by: | oui |
| Fonction statistique: | oui |
| Indication de capacité: | oui |
| Pesage avec plage de tolérance: | oui |
| Pesée sans secousse (Programme de pesée animaux): | oui |

Conditions d'environnement

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Humidité de l'air maximale: | 80 % |
| Température ambiante minimale: | 10 °C |
| Température d'utilisation maximale: | 40 °C |

Alimentation en énergie

| | |
|--------------------|------------------------|
| Accu: | Rchg. battery optional |
| Durée de fonction: | 20 h |
| Durée de fonction: | 10 h |
| n/a: | CH EURO UK US |

n/a: Bloc d'alimentation externe

Alimentation en énergie

| | |
|-------------------|---------------|
| Temps de charge: | 10 h |
| Tension d'entrée: | 100 V - 240 V |

Prestation

Adjustment at the location of installation: 961-248

Certificat DAkkS: 963-128

Catégorie

| | |
|----------------|---------------------|
| Catégorie: | Balances |
| Product Group: | Balance plate-forme |

Système de mesure

| | |
|------------------------------|--|
| Durée de préchauffage: | 2 h |
| Lecture [d]: | 100 mg |
| Linéarité: | 300 mg |
| Poids de réglage recommandé: | 1 kg (F1); 5 kg (F1) |
| Portée [Max]: | 6 kg |
| Possibilités de réglage: | Ajustage avec poids externe |
| Reproductibilité: | 100 mg |
| Résolution: | 60000 |
| Système de pesage: | Jauge de contrainte |
| Temps de stabilisation: | 3 s |
| Unités de mesure: | * ct dwt g kg lb mo oz ozt t tl (HK) tl (Singap. Malays) tl (Tw) |

Affichage

| | |
|------------------------------|----------|
| Hauteur de chiffres d'écran: | 1,800 cm |
| Hauteur de chiffres d'écran: | 4 mm |

Comptage

| | |
|---|--------|
| Poids de référence: | oui |
| Poids minimale par pièce au comptage (laboratoire): | 100 mg |
| Poids minimale par pièce au comptage (Normal): | 1 g |
| Résolution de comptage: | 60000 |

KERN IKT6K0.1



Touchscreen-Plattformwaage mit riesigem Funktionsumfang, auch mit Eichzulassung [M]

Emballage & expédition

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Dimensions emballage (LxPxH): | 530 x 430 x 250 mm |
| Livraison: | 24 h |
| Poids brut: | 8,600 kg |
| Poids net: | 7,500 kg |
| Type de l'envoi: | Service d'expédition de colis |

Construction

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Dimensions afficheur (LxPxH): | 200 x 155 x 68 mm |
| Dimensions plateau (LxPxH): | 315 x 308 x 75 mm |
| Dimensions totales (LxPxH): | 315 x 305 x 75 mm |
| Longueur de câble afficheur: | 2 m |
| Matériel de plateau: | inox |
| Support mural: | oui |
| Surface de pesée (LxP): | 318 x 308 mm |