


KERN MPE 250K100PM

Professionelle Personenwaage mit BMI-Funktion sowie Eich- und Medizinzulassung

KERN[®]

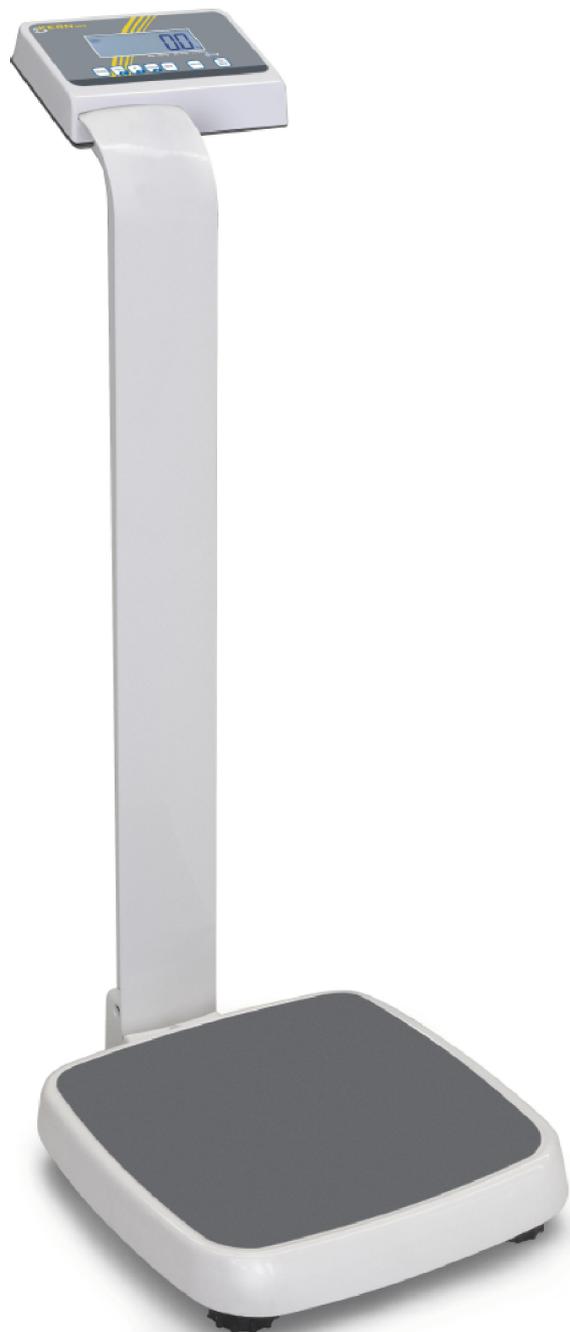

Système de mesure

Durée de préchauffage:	10 min
Lecture [d]:	100 g
Linéarité:	100 g
Plage de tare:	-249900000 mg
Poids de réglage recommandé:	200 kg (M1)
Portée [Max]:	250 kg
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids externe
Reproductibilité:	100 g
Résolution:	2500
Système de pesage:	Jauge de contrainte
Temps de stabilisation:	3 s
Unités de mesure:	kg

Affichage

Hauteur de chiffres d'écran:	2,500 cm
Hauteur de chiffres d'écran:	2 mm

Données de vérification

Autorisation d'homologation selo 2014/31/EU:	oui
Charge minimale [Min]:	2 kg
Classe d'homologation:	III
Åchelon d'homologation [e]:	100 g
Homologation en usine possible:	oui
Periodic Verification for Italy:	969-112

Fonctions

Fonction Data Hold:	oui
Fonction IMC:	oui
Fonction PRE-TARE:	oui
Pesée sans secousse (Programme de pesée animaux):	oui

Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale:	80 %
Température ambiante minimale:	-10 °C
Température d'utilisation maximale:	40 °C

Alimentation en énergie

Accu:	Rchrg. battery optional - intern
Durée de fonction:	40 h
Durée de fonction:	20 h
Durée de service:	20 h
n/a:	CH EURO UK

KERN MPE 250K100PM

Professionelle Personenwaage mit BMI-Funktion sowie Eich- und Medizinzulassung



n/a: Bloc d'alimentation externe

Alimentation en énergie

Temps de charge: 12 h
Tension d'entrée: 100 V - 240 V 50 / 60 Hz

Prestation

Adjustment at the location of installation: 961-249

Certificat DAkkS: 963-129
Homologation: 965-129

Catégorie

Catégorie: Balances
Product Group: Pèse-personne

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH): 1100 x 650 x 430 mm
Livraison: 24 h
Poids brut: 14,100 kg
Poids net: 10,800 kg
Type de l'envoi: Service d'expédition de colis

Construction

Dimensions afficheur (LxPxH): 210 x 50 x 150 mm
Dimensions plateau (LxPxH): 365 x 360 x 80 mm
Dimensions totales (LxPxH): 365 x 450 x 1030 mm
Hauteur de la colonne: 94 cm
Indicateur de niveau: oui
Matériel carter: Acier lacqué
Matériel de plateau: Plastique