

VIP-3/SC/RJ45

Référence: 2900701

<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=2900701>

Module VARIOFACE avec raccordement vissé et connecteur RJ45



Caractéristiques commerciales

EAN	 4 046356 547802
Unité d'emballage	1 pcs.
Tarif douanier	85369010
Poids brut par pièce	kg

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Autres caractéristiques

Tension nominale U_N	48 V AC/DC
Intensité admissible max. par branche	1 A
Courant cumulé max. de toutes les branches	4 A
Nombre de pôles	8
Largeur	26,9 mm
Hauteur	69 mm
Profondeur	62 mm
Affichage d'état	Non
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 50 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-20 °C ... 70 °C
Emplacement pour le montage	Indifférent

Normes/Prescriptions	DIN EN 50178
----------------------	--------------

Caractéristiques de raccordement 1

Dénomination connexion	Connexion sur circuit imprimé
Connexion selon la norme	CEI / EN
Mode de raccordement	Raccordement vissé
Section de conducteur rigide min.	0,2 mm ²
Section de conducteur rigide max.	4 mm ²
Section de conducteur souple min.	0,2 mm ²
Section de conducteur souple max.	2,5 mm ²
Section du conducteur AWG/kcmil min.	24
Section du conducteur AWG/kcmil max.	12
Longueur à dénuder	8 mm
Filetage vis	M 3

Caractéristiques de raccordement 2

Dénomination connexion	Raccordement RJ45
Nombre de connexions	1
Mode de raccordement	Connecteur femelle RJ45
Nombre de pôles	8

Approbations


Homologations

Homologations demandées :

Homologations EX :

Schémas

Schéma électrique

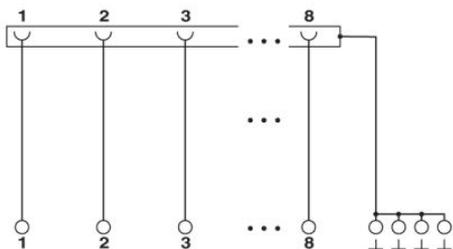

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques