

VS-PC-2XPOF-980-SCRJ/SCRJ-1

Référence: 1656738

<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1656738>

Câble FO préconfectionné, câble Break-Out, fibre polymère 980/1000 µm, SCRJ/IP20 sur SCRJ/IP20, pour la pose dans les armoires électriques, câble adapté pour un usage en extérieur à l'abri des UV, longueur : 1 m



Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 046356 030052
Unité d'emballage	1 pcs.
Tarif douanier	85447000
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 214 (PC-2009)

Données techniques

Caractéristiques mécaniques

Nombre de pôles	2
Enfichable	SCRJ selon DIN EN 50377-6-1
Fibre	980/1000 µm
Nombre de fibres	2,00
Cycles d'enfichage	≥ 1000
Type de câble	câble ouverture
Rayon de courbure minimal, pose fixe	30 mm
Rayon de courbure minimal, pose souple	30 mm

Longueur du câble	1 m
Température ambiante (fonctionnement)	-30 °C ... 70 °C
	-20 °C ... 60 °C
	-20 °C ... 70 °C

Indications concernant les matériaux

Matériau du boîtier	PBT
Gaine extérieure, matériau	PE
Gaine extérieure, coloris	noir
Coloris porte-embout	bleu
Indice de protection	IP20

Approbations

 
Homologations

Homologations demandées :


Homologations EX :

Schémas

Dessin coté



Connecteur mâle SCRJ, POF, IP 20

 

Connecteur mâle SCRJ, POF, IP 20

Dessin schématique

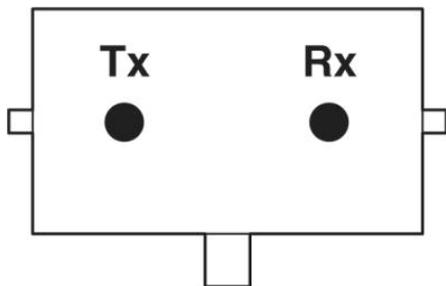


Schéma des pôles connecteur mâle SCRJ

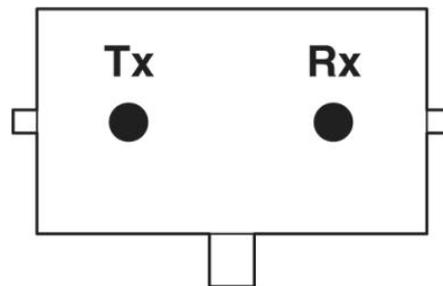


Schéma des pôles connecteur mâle SCRJ

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques