

VS-M12MS-IP20-93R-LI/2,0

Référence: 1416242


<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1416242>

Câble PROFINET préconfectionné, CAT 5e, blindé, quarte en étoile, AWG 22 flexible (19 fils), RAL 6018 (jaune-vert), connecteur mâle M12 sur connecteur mâle RJ45/IP20, Line, longueur 2 m



Caractéristiques commerciales

EAN	 4 046356 473385
Unité d'emballage	1 pcs.
Tarif douanier	85444210
Poids brut par pièce	kg

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Approbations


Homologations

Homologations demandées :

Homologations EX :

Schémas


Dessin coté

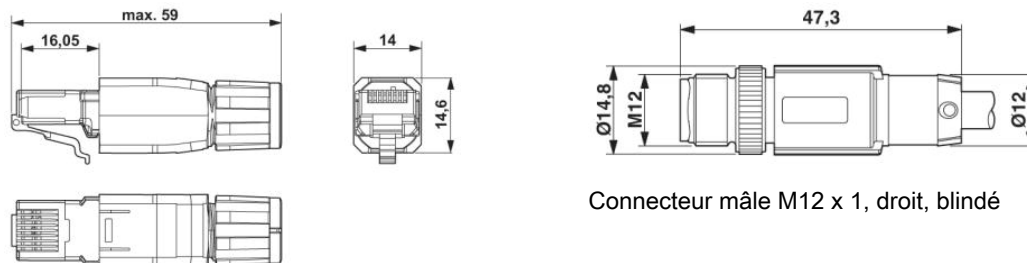

Connecteur RJ45 IP 20

Connecteur mâle M12 x 1, droit, blindé

Schéma électrique

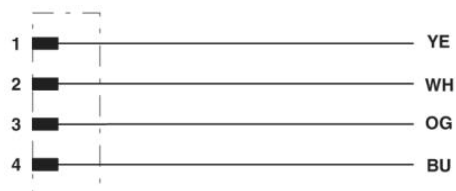

Affectation des contacts du connecteur mâle M12

Dessin schématique

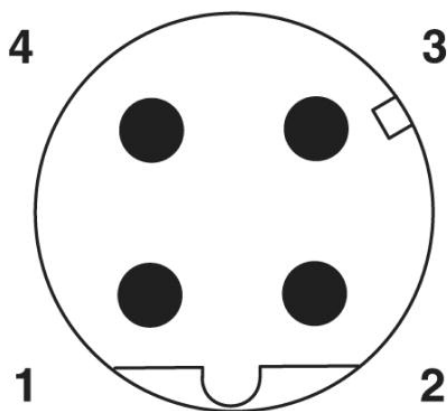


Schéma des pôles connecteur mâle M12,
4 pôles, détrompage D, vue côté mâle



PROFINET [93R]

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques