

VS-V1-F-RJ45-MNNA-1-C-S-JI-S

Référence: 1419185


<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1419185>

Cadre de montage RJ45, IP67, pour verrouillage à baïonnette, métal, avec élément de contact pour raccordement de câble, pour découpe de montage ronde, avec joint, sans vis de fixation



Caractéristiques commerciales

EAN	 4 046356 540384
Unité d'emballage	1 pcs.
Tarif douanier	85366990
Poids brut par pièce	kg

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Caractéristiques mécaniques

Nombre de pôles	8
Nombre de prises	1
Cycles d'enfichage	750
Section raccordable AWG	26 ... 22 (souple)
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 70 °C

Indications concernant les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau du boîtier	Zinc coulé sous pression
Matériau du joint	NBR
Indice de protection	IP67

Caractéristiques électriques

Nombre de pôles	8
Propriétés de transmission (catégorie)	CAT5 (CEI 11801:2002), CAT5e (TIA 568B:2001)

Approbations


Homologations

Homologations demandées :

Homologations EX :

Schémas

Dessin coté

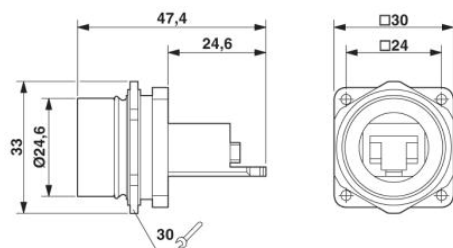

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques