

# HC-D 4-BU-2BUS

Référence: 1886139

<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1886139>

Raccordement de blindage, pour deux câbles blindés, incl. deux contacts femelles à sertir non fixés pour câbles PROFIBUS.

## Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 818401
Unité d'emballage	1 pcs.
Tarif douanier	85389099
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 532 (PC-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

## Données techniques

### Autres caractéristiques

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 60 °C
Remarque	pour porte-contacts HC-D40, HC-D64, HC-M-12

## Approbatons



Homologations

GOST

Homologations demandées :

Homologations EX :

## Accessoires

Article	Désignation	Description
---------	-------------	-------------

### Généralités


1884869	VC-EW 1,6	Outil de déverrouillage pour contacts tournés et roulés CK- 1,6...
---------	-----------	--

### Outil

1676734	CK1,6/2,5-MWZ	Outil de montage, pour contacts à sertir CK 1,6... pour conducteurs de petite section
1687419	CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-4,0	Pince à sertir pour contacts tournés, CK 1,6 ED... et CK 2,5 ED...

## Schémas

Dessin coté

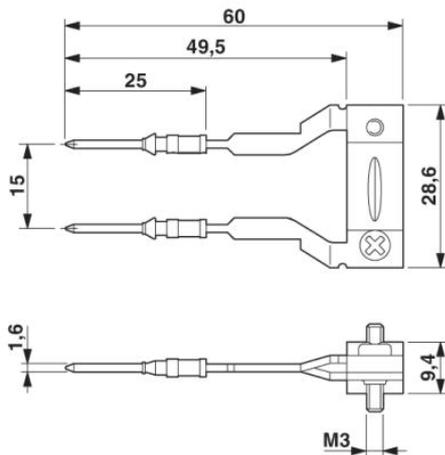

**Adresse**

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France  
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98  
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97  
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact  
Sous réserve de modifications techniques