

VS-15-T-2PG11

Référence: 1688052


<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1688052>

Capot SUB-D, taille Shell 2, indice de protection IP67

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 179687
Unité d'emballage	5 pcs.
Tarif douanier	85472000
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 327 (PC-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Autres caractéristiques

Type	SUB-D 15
Hauteur	24 mm
Largeur	68,4 mm
Longueur	89 mm
Coloris	gris
Nombre de sorties de câble	2
Sortie du câble	incliné
Type de presse-étoupe	Pg11
Diamètre extérieur du câble	3 mm ... 10 mm
Type de protection du boîtier	IP67
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 80 °C

Matériau du boîtier	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

Approbations

Homologations

Homologations demandées :


Homologations EX :

Accessoires

Article	Désignation	Description
Connecteur mâle/adaptateur		
1600027	CP-HCC 4	Profilé de détrompage, Coloris: rouge
Éléments de protection et de fermeture		
1670235	Q-PROT 9/11	Bouchon de fermeture, pour Pg9/ Pg11, pour verrouillage des raccordements non occupés
Généralités		
1688065	VS-15-TI-2EMV	Manchon intérieur CEM SUB-D, taille Shell 2, blindé, pour capot VS-15-...
Montage		
1688117	VS-PG11 (3- 7)	Ecrou-chapeau SUB-D avec joint de câble, pour diamètre de câble de 3 mm à 7 mm, pour capot VS-15-...
1688104	VS-PG11 (5-10)	Ecrou-chapeau SUB-D avec joint de câble, pour diamètre de câble de 5 mm à 10 mm, pour capot passe-câble VS-15-...
Repérage		
2809128	ZBN 18:UNBEDRUCKT	Repérage ZB, Rubans, blanc, vierge, Repérable avec : Plotter, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour BJ au pas de : 18 mm, Surface utile: 18 x 5 mm

Schémas

Dessin coté

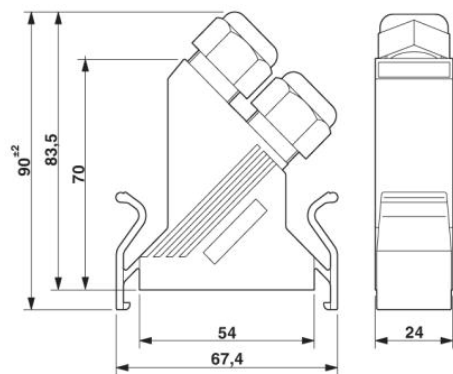

Capot SUB-D

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques