

MCC-MT 0,5-1,0

Référence: 1859991


<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1859991>

Contact femelle, enfoncé dans l'élément enfichable après le sertissage du conducteur, pour les capots pour connecteurs modulaires MCC 1...-STZ-3,81 et MCC 1...-STZF-3,81, plages de section de 0,5 mm² à 1 mm²

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 127091
Unité d'emballage	100 pcs.
Tarif douanier	85366990
Poids brut par pièce	kg

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Caractéristiques techniques

Intensité nominale	8 A (pour une section de conducteur de 1 mm ²)
Section de conducteur souple min.	0,5 mm ²
Section de conducteur souple max.	1 mm ²

Caract. de raccord.

Diamètre du fil avec isolant	1,4 mm ... 1,8 mm
Longueur de dénudage des fils	4 mm

Approbations



Homologations


GOST

Homologations demandées :


Homologations EX :

Schémas

Diagramme

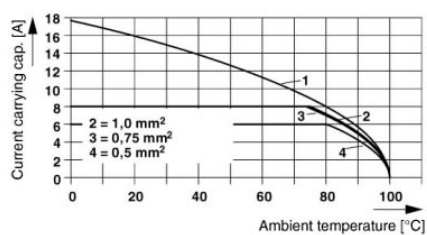

Dessin coté

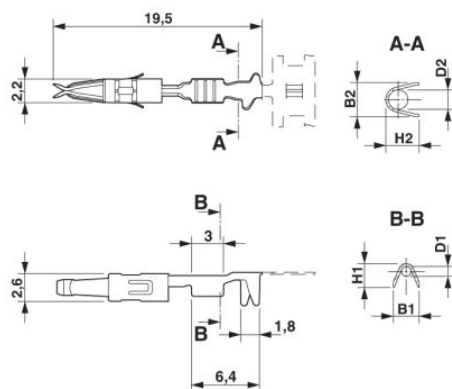

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques