

VS-25-DEVNET

Référence: 1652240


<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1652240>

Connecteur complet SUB-D, pour DeviceNet, taille Shell 3, élément enfichable, raccordement vissé, non blindé, enfichage droit, indice de protection IP67

DeviceNet®

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 929169
Unité d'emballage	1 pcs.
Tarif douanier	85369010
Poids brut par pièce	kg

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Caractéristiques mécaniques

Nombre de pôles	5
Mode de raccordement	Raccordement vissé
Section raccordable	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Section raccordable AWG	24 ... 12
Sortie du câble	incliné
Type de câble	câbles ronds
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 80 °C

Indications concernant les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau du boîtier	PA
Matériau de porte-contacts	PA
Matériau de contact	Alliage de Cu

Matériau de surface du contact	doré
Indice de protection	IP67

Caractéristiques électriques

Nombre de pôles	5
Courant de référence	8 A
Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3

Caractéristiques électriques


Tension de référence (III/3)	250 V
Courant de référence	8 A

Approbations

Homologations
Homologations demandées :
Homologations EX :

Schémas

Dessin coté

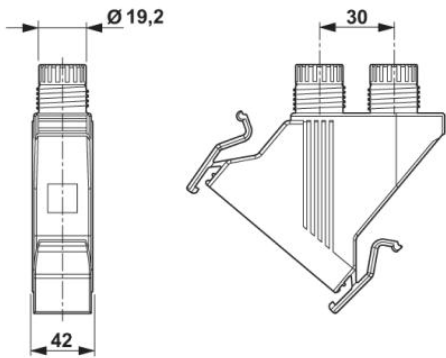

Connecteur SUB-D

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques