

HC-D 4-ST-1BUS

Référence: 1886142



<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1886142>

Raccordement de blindage, pour un câble blindé au niveau des porte-contacts mâles, incl. deux contacts à sertir non fixés pour câble PROFIBUS

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 818418
Unité d'emballage	1 pcs.
Tarif douanier	85389099
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 532 (PC-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Autres caractéristiques

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 60 °C
Remarque	pour porte-contacts HC-D40, HC-D64, HC-M-12

Approbations



Homologations

GOST

Homologations demandées :

Homologations EX :

Accessoires

Article	Désignation	Description
---------	-------------	-------------

Généralités


1884869	VC-EW 1,6	Outil de déverrouillage pour contacts tournés et roulés CK- 1,6...
---------	-----------	--

Outil

1676734	CK1,6/2,5-MWZ	Outil de montage, pour contacts à sertir CK 1,6... pour conducteurs de petite section
1687419	CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-4,0	Pince à sertir pour contacts tournés, CK 1,6 ED... et CK 2,5 ED...

Schémas

Dessin coté

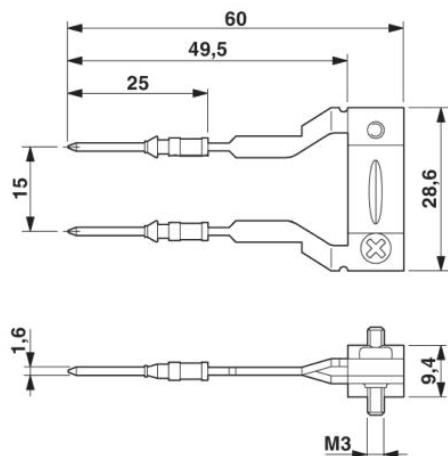

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques