

# VS-PPC-F1-SCRJ-MNNA-1RP

Référence: 1608061

<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1608061>

Cadre de montage SCRJ, IP67, pour verrouillage Push-Pull, métallique, pour tranchevier, pour découpe de montage rectangulaire, avec joint, sans vis de fixation

Ethernet



Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

## Caractéristiques commerciales

EAN	 4 046356 131735
Unité d'emballage	1 pcs.
Tarif douanier	85366990
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 243 (PC-2009)

## Données techniques

### Caractéristiques mécaniques

Nombre de pôles	2
Cycles d'enfichage	≥ 500
Coloris	argent
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 80 °C

### Indications concernant les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau du boîtier	Zinc coulé sous pression
Matériau	Métallique

Matériau du joint	NBR
	NBR
Indice de protection	IP65/IP67

### Caractéristiques électriques

Nombre de pôles	2
Degré de pollution	2

### Approbations


Homologations

Homologations demandées :

Homologations EX :


### Schémas

Gab. de perç./géom. de la pastille de soud.

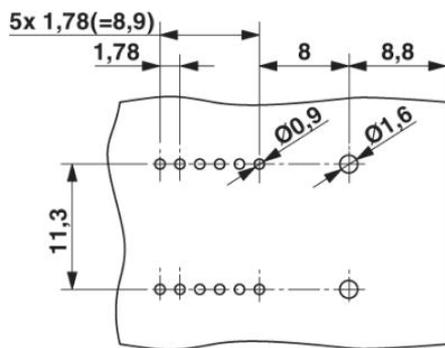


Gabarit de perçage


Dessin coté

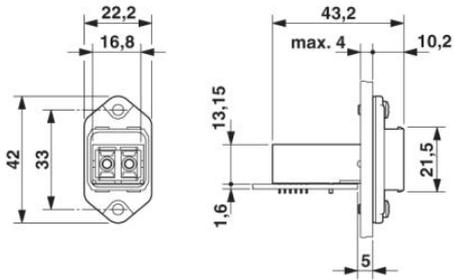

Cadre de montage Push-Pull SCRJ

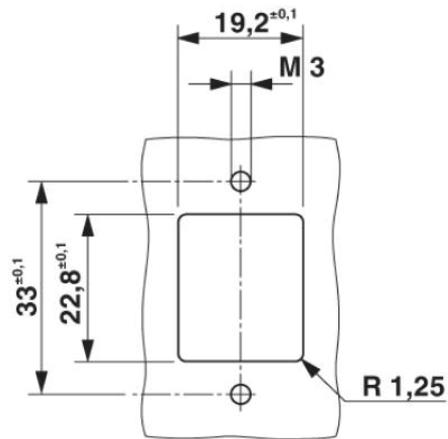

Découpe de montage

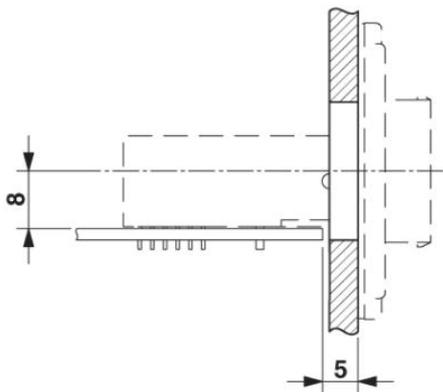

**Adresse**

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France  
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98  
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97  
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact  
Sous réserve de modifications techniques