

VS-08-ST-RJ45

Référence: 1688573


<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1688573>

Isolant mâle RJ45, CAT5e, 8 pôles, blindé, connectique IDC, pour cordons AWG 26 et fils rigides AWG 26 ... 24

Ethernet

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 622404
Unité d'emballage	5 pcs.
Tarif douanier	85366990
Poids brut par pièce	kg

Données techniques

Caractéristiques mécaniques

Nombre de pôles	8
Nombre de prises	1
blindé	oui
Cycles d'enfichage	≥ 750
Mode de raccordement	IDC
Section raccordable	0,13 mm² ... 0,2 mm² (rigide)
	0,14 mm² (souple)
Section raccordable AWG	26 ... 24 (rigide)
	26 (souple)
Sortie du câble	droite
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 85 °C

Indications concernant les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau de porte-contacts	thermoplastique
Matériau de contact	Alliage de cuivre
Matériau de surface du contact	Or sur nickel

Caractéristiques électriques

Nombre de pôles	8
Propriétés de transmission (catégorie)	CAT5 (CEI 11801:2002), CAT5e (TIA 568B:2001)
Courant de référence	1,5 A
Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	2

Approbations

Homologations

Homologations demandées :

Homologations EX :

Accessoires

Article	Désignation	Description
Capot		
1652295	VS-08-T-G-RJ45/IP20	Capot RJ45, IP20, pour isolant mâle VS-08-ST-RJ45, avec verrouillage Push-Pull adapté au cadre pour embase, version tournée, pour switches modulaires administrables Factoryline, pour diamètre de câble de 5,0 mm ... 6,5 mm
1688638	VS-08-T-RJ45/IP 20	Capot RJ45, IP20, pour isolant mâle VS-08-ST-RJ45, avec verrouillage Push-Pull adapté au cadre pour embase, pour câble de diamètre de 5,0 mm à 6,5 mm
1688696	VS-08-T-RJ45/IP67	Capot RJ45, IP67, pour isolant mâle VS-08-ST-RJ45, avec verrouillage Push-Pull adapté au cadre pour embase, pour câble de diamètre de 5,0 mm à 6,5 mm

Manchon anti-coude


1689226	VS-08-KS/GN	Embout anti-écrasement RJ45, pour isolant mâle VS-08-ST-RJ45, pour diamètre de câble jusqu'à 6 mm, coloris : vert
1689213	VS-08-KS/GR	Embout anti-écrasement RJ45, pour isolant mâle VS-08-ST-RJ45, pour diamètre de câble jusqu'à 6 mm, coloris : gris

Outil

1206696	CRIMPFOX LC	Pince à sertir de base, poignées courtes, sans isolants pour contacts à sertir, avec réceptacle pour positionneur
1207420	CRIMPFOX LC-RJ 45S	Matrice pour pince à sertir de base CRIMPFOX LC, pour le sertissage de l'isolant mâle VARIOSUB RJ45 VS-08-ST-RJ45

Schémas

Dessin coté

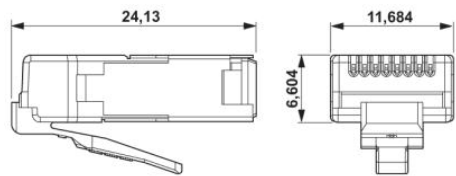

Isolant pour contacts mâles RJ45

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques