

# UM 45-FLK50/32IM/PLC

Référence: 2962890

<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=2962890>

VARIOFACE-COMPACT-LINE, module pour raccorder 32 détecteurs PNP, se monte sur profilé NS 35/7.5, connexion vissée



## Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 087494
Unité d'emballage	1 pcs.
Tarif douanier	85369010
Poids brut par pièce	kg

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

## Données techniques

### Autres caractéristiques

Tension nominale $U_N$	< 50 V AC
	60 V DC
Intensité admissible max. par branche	1 A
Courant cumulé alimentation maximale en tension	2 A (par octet)
Nombre de pôles	50
Largeur	197 mm
Hauteur	45 mm
Profondeur	51 mm
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 50 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-20 °C ... 70 °C
Tension d'essai	500 V (50 Hz, 1 min)

Emplacement pour le montage	Indifférent
Normes/Prescriptions	CEI 60664
	DIN VDE 110
Degré de pollution	2
Catégorie de surtension	II

#### Caractéristiques de raccordement 1

Dénomination connexion	Niveau terrain
Mode de raccordement	Raccordement vissé
Section de conducteur rigide min.	0,14 mm <sup>2</sup>
Section de conducteur rigide max.	1,5 mm <sup>2</sup>
Section de conducteur souple min.	0,14 mm <sup>2</sup>
Section de conducteur souple max.	1,5 mm <sup>2</sup>
Section du conducteur AWG/kcmil min.	26
Section du conducteur AWG/kcmil max.	14
Longueur à dénuder	6 mm
Filetage vis	M3

#### Caractéristiques de raccordement 2

Dénomination connexion	Niveau des automates
Nombre de connexions	1
Mode de raccordement	IDC / FLK - connecteur mâle (2,54 mm)
Nombre de pôles	50

#### Approbatons



Homologations

GOST


Homologations demandées :

Homologations EX :

Schémas

Schéma électrique

Schéma de connexion UM 45-FLK50/32IM/PLC

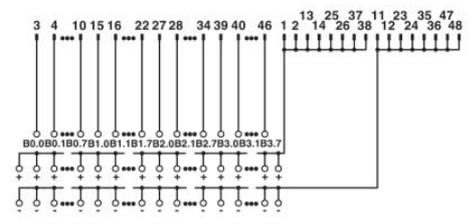

**Adresse**

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France  
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98  
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97  
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact  
Sous réserve de modifications techniques