

# FLKM 50-PA-AB/1756/IN/EXTC


Référence: 2302748

L'illustration représente la version FLKM 50-PA-AB/1756/IN/EXTC

<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=2302748>

Adaptateurs VARIOFACE, pour ControlLogix d'Allen-Bradley et PlantScape d'Honeywell, carte d'entrée IB 32Les adaptateurs s'enfichent dans les capots hauts 1756-TBE (non compris dans la fourniture).

## Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 910471
Unité d'emballage	1 pcs.
Tarif douanier	85369010
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 190 (IF-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

## Données techniques

### Généralités

Tension nominale $U_N$	< 50 V AC
	60 V DC
Canaux connectables	32
Mode de raccordement connecteur	IDC / FLK - connecteur mâle (2,54 mm)
Nombre de connecteurs	1
Nombre de pôles connecteur	50
Nombre de pôles	50
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 50 °C

Température ambiante (stockage/transport)	-20 °C ... 70 °C
Emplacement pour le montage	Indifférent
Courant max. admissible	1 A (par circuit)
Normes/Prescriptions	CEI 60664 DIN EN 50178 CEI 62103
Degré de pollution	2
Catégorie de surtension	II

### Approbations



Homologations

cULus Recognized


Homologations demandées :

Homologations EX :

### Schémas

Schéma électrique

Schéma des connexions FLKM 50-PA-AB/1756/IN/EXTC

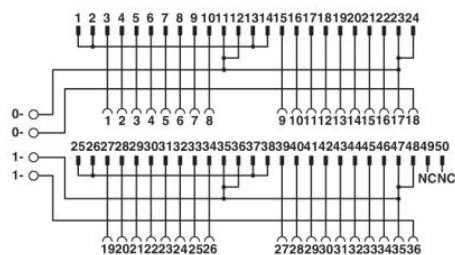

**Adresse**

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France  
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98  
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97  
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact  
Sous réserve de modifications techniques