

VS-SI-FP-2DSUB9-GC-BU/ST


Référence: 1657708

L'illustration représente la variante VS-SI-FP-2RJ45-5-MOD-BU/BU

<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1657708>

Plaque frontale pour données avec isolants pour contacts, plastique, 2 x SUB-D 9, connecteur femelle sur connecteur mâle

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 046356 118347
Unité d'emballage	1 pcs.
Tarif douanier	85366990
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 331 (PC-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Caractéristiques mécaniques

Nombre de prises	2
Coloris	gris
Température ambiante (fonctionnement)	-10 °C ... 60 °C

Indications concernant les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau du boîtier	PBT
Indice de protection	IP20

Caractéristiques électriques

Tension de référence (III/3)	125 V
------------------------------	-------

Courant de référence	3 A
----------------------	-----

Approbations



Homologations

GOST

Homologations demandées :

Homologations EX :

Accessoires


Article	Désignation	Description
---------	-------------	-------------

Généralités

1656660	VS-SI-BZ	Étiquette de repérage, plastique, plaque de 20 étiquettes
---------	----------	---

Schémas

Dessin coté

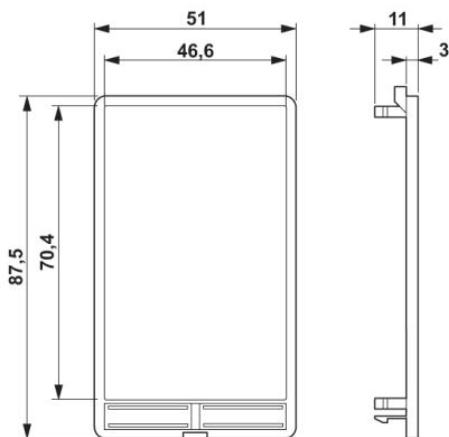

Plaque frontale pour données

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques