


UM 45-FLK34

Référence: 2962599

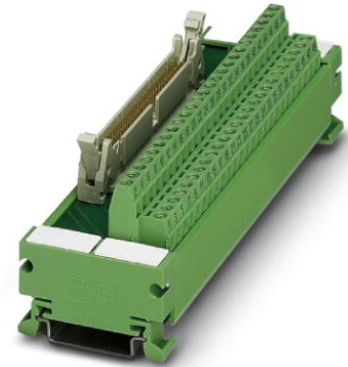


<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=2962599>

Module VARIOFACE, connexion vissée, avec connecteur pour câble en nappe, se monte sur profilé NS 35/7,5, 34 pôles



Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 087265
Unité d'emballage	1 pcs.
Tarif douanier	85369010
Poids brut par pièce	kg

Données techniques

Autres caractéristiques

Tension nominale U_N	25 V AC
	60 V DC
Intensité admissible max. par branche	1 A
Nombre de pôles	34
Largeur	110 mm
Hauteur	45 mm
Profondeur	50 mm
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 50 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-20 °C ... 70 °C
Tension d'essai entrée/sortie	500 V AC
Emplacement pour le montage	Indifférent

Normes/Prescriptions	CEI 60664
	DIN VDE 0110
Degré de pollution	2
Catégorie de surtension	II

Caractéristiques de raccordement 1

Dénomination connexion	Connexion sur circuit imprimé
Connexion selon la norme	CEI / EN
Mode de raccordement	Raccordement vissé
Section de conducteur rigide min.	0,14 mm ²
Section de conducteur rigide max.	1,5 mm ²
Section de conducteur souple min.	0,14 mm ²
Section de conducteur souple max.	1,5 mm ²
Section du conducteur AWG/kcmil min.	26
Section du conducteur AWG/kcmil max.	16
Longueur à dénuder	6 mm
Filetage vis	M3

Approbatons

Homologations

cULus Recognized, GOST

Homologations demandées :

Homologations EX :


Accessoires

Article	Désignation	Description
Câble/conducteur		
2299479	FLK 34/EZ-DR/ 50/KONFEK	Câble rond préconfectionné, équipé de 2 connecteurs femelles 34 pôles (liaison 1:1), longueur : 0,5 m
2299482	FLK 34/EZ-DR/ 100/KONFEK	Câble rond préconfectionné, équipé de 2 connecteurs femelles 34 pôles (liaison 1:1), longueur : 1 m

2299495	FLK 34/EZ-DR/ 150/KONFEK	Câble rond préconfectionné, équipé de 2 connecteurs femelles 34 pôles (liaison 1:1), longueur : 1,5 m
2299505	FLK 34/EZ-DR/ 200/KONFEK	Câble rond préconfectionné, équipé de 2 connecteurs femelles 34 pôles (liaison 1:1), longueur : 2 m
2299518	FLK 34/EZ-DR/ 300/KONFEK	Câble rond préconfectionné, équipé de 2 connecteurs femelles 34 pôles (liaison 1:1), longueur : 3 m
2299521	FLK 34/EZ-DR/ 400/KONFEK	Câble rond préconfectionné, équipé de 2 connecteurs femelles 34 pôles (liaison 1:1), longueur : 4 m
2299534	FLK 34/EZ-DR/ 600/KONFEK	Câble rond préconfectionné, équipé de 2 connecteurs femelles 34 pôles (liaison 1:1), longueur : 6 m
2299547	FLK 34/EZ-DR/ 800/KONFEK	Câble rond préconfectionné, équipé de 2 connecteurs femelles 34 pôles (liaison 1:1), longueur : 8 m
2299550	FLK 34/EZ-DR/1000/KONFEK	Câble rond préconfectionné, équipé de 2 connecteurs femelles 34 pôles (liaison 1:1), longueur : 10 m
2295059	FLK EZ-DR.../.../...	Câble rond, préconfectionné, non blindé, longueur de câble variable

Schémas

Schéma électrique

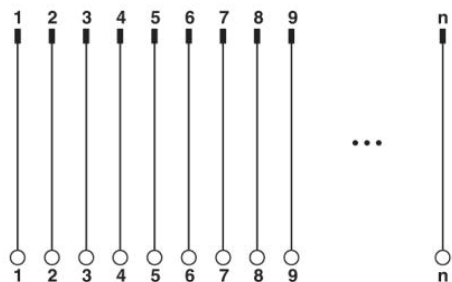

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques