

VS-M20 (5-13)

Référence: 1652127



<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1652127>

Ecrou-chapeau SUB-D avec joint de câble, pour diamètre de câble de 5 mm à 13 mm, pour capot VS-25-...

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 917111
Unité d'emballage	5 pcs.
Tarif douanier	39269097
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 327 (PC-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Autres caractéristiques

Coloris	gris
Type de presse-étoupe	M20
Diamètre extérieur du câble	5 mm ... 13 mm
Type de protection du boîtier	IP67
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 80 °C
Matériau du boîtier	PA
Matériau du joint	Néoprène
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

Approbations


Homologations

Homologations demandées :

Homologations EX :

Schémas

Dessin coté

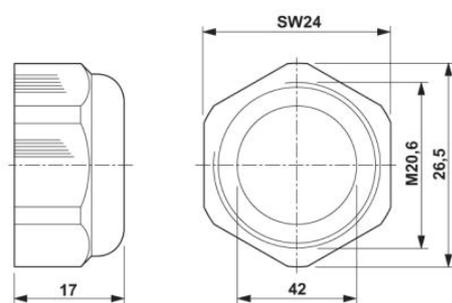

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques