

Ganzmetall-Bohrständer

Gesamthöhe: 260 mm

Sockel: 135 x 195 mm


Bohrtiefe: max. 25 mm

Ausladung: 120 mm

Höhenverstellbereich: 0 - 160 mm

(je nach Maschine)

Gewicht: 1500 Gramm

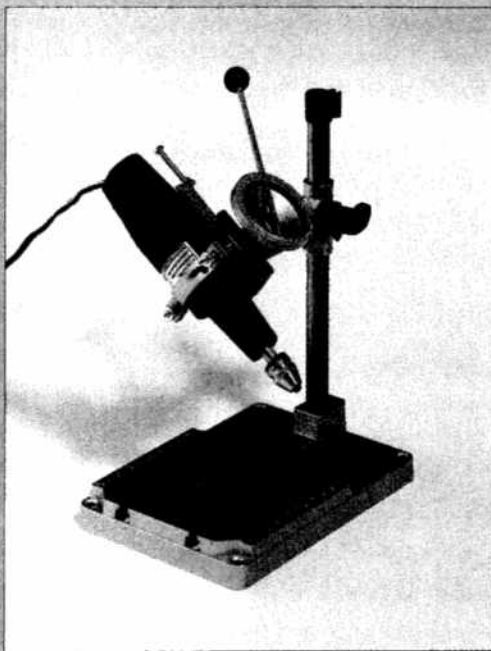

Solid Metall Drill Stand

Overall height: 260 mm

Base: 135 x 195 mm


Max. drilling depth: max. 25 mm

Overhand: 120 mm

Rise and fall height: 0 - 160 mm

(depending on machine)

Weight: 1500 grammes

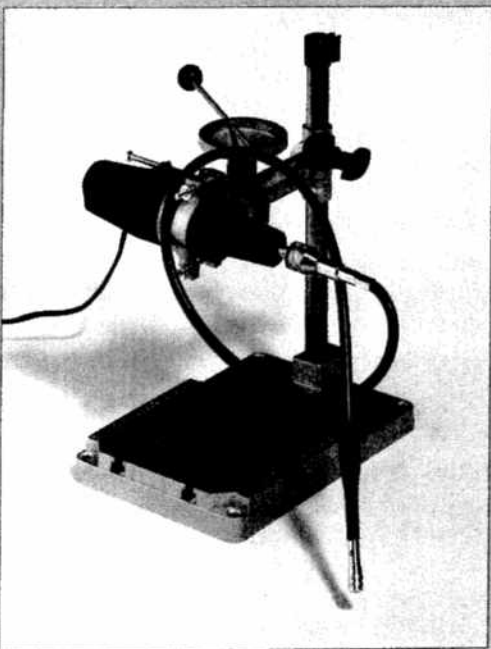

Support Metal Massif

Hauteur totale: 260 mm

Socle: 135 x 195 mm

Profondeur de perçage: maxi 25 mm

Portée: 120 mm

Plage de réglage en hauteur
de 0 à 160 mm suivant machine.

Poids: 1500 g.

ständer

160 mm

Stand

25 mm

160 mm

Massif

m

maxi 25 mm

uteur

t machine.

Solid Metal Drill Stand

Solid metal drill stands for all small drills.

Rugged stand and accurate no-play operation. Easy to guide, continuously variable height and drill depth, depth stop.

Adjustable spring force of return spring on lever axle. Spindle rotatable in horizontal and vertical axes, thus permitting use as small grinding pedestal. Base has grooves for clamping in machine vice.

Support Metal Massif

Support de perçage entièrement en métal, pour toutes petites perceuses. Assure une bonne stabilité et un fonctionnement précis et sans jeu. Guidage facile et réglage continu en hauteur et profondeur de perçage, avec butée de profondeur. La force élastique du ressort de rappel de l'axe de levier est réglable. La broche peut tourner autour de l'axe horizontal et vertical, de sorte que le support peut être utilisé aussi comme petit touret à meuler. Socle à fentes de fixation pour étau de machine.

**Hobby
Drill**