

Laserliner

ThermoTester




Thermomètre numérique pour la maison, le secteur de la gastronomie, l'artisanat et l'industrie

Rev18WZ7



- **Thermomètre numérique** à piquer ou plonger pour de nombreux domaines d'utilisation
- **Grande plage de mesure de la température :** -40°C...250°C
- **Réponse rapide**
- **Fonction Hold :** la valeur de mesure actuellement affichée est conservée
- **Affichage des valeurs min/max.**
- Possibilité de commuter de °C à °F
- **Grand écran d'affichage à cristaux liquides**

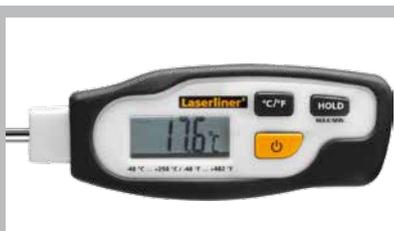

Grand écran d'affichage à cristaux liquides



Capuchon de protection amovible

ARTICLE	RÉF.	CODE EAN	QTÉ
ThermoTester	082.030A	4 021563 664986	5

1x
LR 44

DONNÉES TECHNIQUES
PLAGE DE MESURE -40 °C ... 250 °C
PRÉCISION 1,5% ± 2 °C
RÉSOLUTION 0,1 °C
LONGUEUR DE LA SONDÉ NTC 117 mm
DIMENSIONS (L x H x P) 33 x 210 x 20 mm
ALIMENTATION ELECTRIQUE LR44 (1,5 V)
POIDS 40 g



ThermoTester
+ capuchon de protection
+ pile
Dimensions de l'emballage (L x H x P)
101 x 262 x 20 mm