



Intenso Video Scooter

Table des matières

Consignes.....	3
1. Présentation de l'appareil	4
2. Contenu de l'emballage	4
3. Connexion à un ordinateur	5
a. Raccordement de l'appareil	5
b. Débranchement de l'appareil.....	5
4. La batterie	6
a. Charge de la batterie :	6
b. Etat de charge :.....	6
c. Utilisation pendant le processus de charge :	7
5. Fonctionnement.....	8
a. Fonctionnement general	8
(1) Activation et désactivation du lecteur.....	8
(2) Bouton de verrouillage	8
(3) Il Le menu principal	9
(4) Navigation.....	9
b. Musique.....	10
(1) Lecture	10
(2) Affichage des dossiers	10
(3) Lecture en boucle entre deux points A-B d'une piste	11
c. Vidéo.....	11
(1) Lecture	11
(2) Aperçu des dossiers	12
d. Photo	12
(1) Lecture	12
(2) Aperçu des dossiers	12
e. Fonction d'enregistrement.....	13

(1)	Enregistrement	13
(2)	Lecture	14
f.	Explorateur de fichiers	14
g.	Paramètres	15
(1)	Musique	15
	i. Mode de lecture	15
	ii. Lecture aléatoire	15
	iii. Égaliseur	15
(2)	Enregistrement	15
(3)	Photo	16
(4)	Affichage	16
	i. Durée d'éclairage	16
	ii. Luminosité	16
	iii. Mode Eco	16
(5)	Mise en veille programmable	16
(6)	Langue	16
(7)	Système	17
	i. Informations	17
	ii. Les réglages d'usine	17
6.	Carte Micro SD	17
7.	Caractéristiques	18


Consignes

- Lisez et suivez ces instructions d'utilisation, y compris tous les avertissements et les instructions à suivre avant la première utilisation du produit.
- Avant la première utilisation de l'appareil, assurez-vous que la batterie est complètement chargée.
- Éviter les chocs forts sur l'appareil.
- Ne pas utiliser l'appareil dans des conditions de froid, de chaleur, d'humidité ou de poussière extrêmes. Ne pas exposer à la lumière directe du soleil.
- Ne pas placer le produit à proximité de sources de lumière directes, par exemple près de bougies.
- Effectuez des sauvegardes régulières de vos données afin d'éviter toute perte de données.
- Évitez l'utilisation dans de champs magnétiques élevés.
- Ne pas utiliser cet appareil avec les mains mouillées.
- Protégez l'appareil de l'eau. Si de l'humidité pénètre dans l'appareil, éteignez-le immédiatement, nettoyez et laissez sécher.
- Ne pas utiliser d'eau ou de solutions chimiques pour nettoyer l'appareil. Utilisez uniquement un chiffon sec.
- Nous ne sommes pas responsables des dommages ou des pertes de données en cas de dysfonctionnement, d'utilisation abusive, de réparation ou de remplacement volontaire de votre batterie.
- Ne pas démonter l'appareil et ses différents composants et ne pas essayer de réparer vous-même, sinon la garantie sera annulée.
- Ne pas obstruer ou recouvrir les ouvertures du produit.
- Ce produit est destiné à un usage privé et ne doit pas être utilisé à des fins commerciales ou industrielles.
- Ne pas insérer d'objets inappropriés dans les ouvertures du produit.
- La garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une mauvaise utilisation ou du défaut de respect des avertissements ou des instructions de ce manuel d'instructions.



Avertissement : L'exposition prolongée à l'écoute de la musique forte peut causer des dommages auditifs temporaires ou permanents ou même la perte de l'audition. Il n'est pas recommandé d'utiliser le lecteur vidéo sur la route. Cela peut signifier que l'utilisateur réagisse sans faire attention aux risques potentiels, et ne pas voir les véhicules qui approchent

1. Présentation de l'appareil

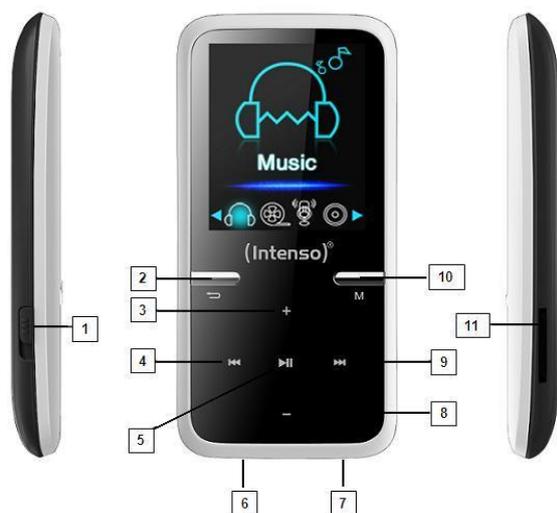

1. Interrupteur
2.  Bouton fléché de retour
3. Bouton de volume (+)
4.  Bouton de retour
5.  Bouton de lecture/pause
6.  Port mini USB
7.  Port casque audio
8. Bouton volume (-)
9.  Bouton d'avance
10. Bouton M (menu)
11.  Fente carte micro SD


2. Contenu de l'emballage

Vérifiez le contenu de l'emballage

- Lecteur vidéo Intenso
- Écouteurs stéréo
- Carte Micro SD
- CD avec logiciel de conversion (format AVI)
- Câble USB
- Mode d'emploi

3. Connexion à un ordinateur

Pour transférer des données entre le lecteur et un ordinateur, vous pouvez connecter le lecteur à un ordinateur en utilisant simplement le câble USB fourni.

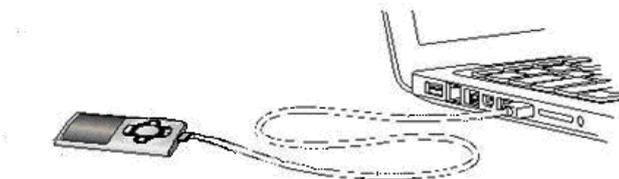

a. Raccordement de l'appareil

Pour connecter le lecteur à un ordinateur, branchez le connecteur USB du câble USB 2.0 à un port USB libre de votre ordinateur et branchez le connecteur mini-USB du câble au lecteur. Ce dernier sera reconnu comme périphérique amovible et prêt pour le transfert de données avec votre ordinateur. Vous pouvez transférer les fichiers souhaités à partir de l'ordinateur vers le lecteur (ou du lecteur à l'ordinateur) en utilisant simplement la fonction "glisser/déposer" ou en utilisant le «copier-coller».

b. Débranchement de l'appareil

Avant de retirer le câble USB, vous devez absolument rompre le lien entre les appareils ! Pour ce faire, appuyez sur le bouton ► pendant 1 ou 2 secondes. L'écran affiche l'état de charge actuel et le lien sera déconnecté.

Si vous utilisez un PC sous Windows (XP ou version ultérieure), le lecteur peut également être débranché du PC. Pour ce faire, cliquez sur "Déconnectez le matériel en toute sécurité" sur la barre des tâches de Windows. Ensuite, sélectionnez le scooter vidéo et suivez les instructions supplémentaires de l'ordinateur jusqu'à ce que ce dernier confirme la réussite du processus. Si vous utilisez un Mac, vous pouvez déconnecter le lecteur en faisant glisser l'icône du lecteur sur le symbole de la corbeille.

Enfin, vous pouvez débrancher le câble USB du lecteur et de l'ordinateur en toute sécurité.

Remarque: ne pas débrancher le lecteur du ordinateur pendant le transfert de données. Cela peut entraîner la perte de données et endommager l'appareil.

4. La batterie

Le lecteur dispose d'une batterie interne fixe. Avant la première utilisation, assurez-vous que la batterie est complètement chargée. Ce processus prend normalement 3 heures.



Batterie entièrement chargée

a. Charge de la batterie :

La batterie se recharge via la connexion USB avec votre ordinateur. Pour charger la batterie, connectez l'appareil à l'ordinateur via le câble USB. Le processus de charge commence automatiquement. Vous verrez le symbole de la connexion (Connect) sur l'écran de l'appareil.



Remarque: pour un fonctionnement optimal, la batterie doit être utilisée régulièrement. Dans le cas contraire, rechargez-la complètement au moins une fois par mois.

b. Etat de charge :

Pour afficher l'état de charge actuel, appuyez sur le bouton ▶ lecture / pause pendant 1 ou 2 secondes. L'affichage du symbole de la batterie apparaît à l'écran. Si la batterie est complètement chargée, vous verrez une batterie verte. Si la batterie est toujours en charge, vous pourrez voir l'animation correspondante.

c. Utilisation pendant le processus de charge :

Vous pouvez utiliser le lecteur pendant le processus de charge. Il suffit d'appuyer à nouveau sur la touche ▶ lecture / pause et l'appareil passera de l'état de charge au menu principal.

Même lorsque vous l'utilisez, vous pouvez voir l'état de charge actuel. Par exemple, lors de la lecture d'un fichier musical, l'état est affiché en trois étapes dans le coin supérieur droit. Lorsque la batterie est complètement chargée, tous les trois états sont allumés en permanence. Si la batterie est toujours en charge, dans ce cas, vous verrez l'animation correspondante.



0 – 33%



34 – 66 %



67 – 100 %

Remarque: si vous affichez l'état de charge de la batterie ou si vous utilisez l'appareil connecté à l'ordinateur, il n'est plus possible d'échanger des données avec l'ordinateur. Pour pouvoir transférer à nouveau des données, il faut reconnecter le lecteur au PC.

5. Fonctionnement

Remarque: *s* Veuillez vous assurer qu'une carte micro SD est insérée dans le lecteur

a. Fonctionnement general

(1) Activation et désactivation du lecteur


Déplacer le commutateur situé sur le côté gauche de l'appareil sur la position «ON». Pour allumer le lecteur, maintenez enfoncé le bouton ►|lecture / pause pendant env. 3 secondes. Pour configurer l'appareil en mode veille, appuyez et maintenez enfoncer le bouton ►|lecture/ pause env. 3 secondes. Si vous voulez désactiver définitivement le lecteur, faites glisser le bouton sur le côté gauche du lecteur dans la position «OFF».

(2) Bouton de verrouillage

Pour éviter la pression involontaire des touches, le lecteur dispose d'une fonction de verrouillage du clavier. Il suffit d'appuyer en même temps sur le bouton ►|Lecture/ pause et le bouton M. Pour confirmer l'action, vous verrez un cadenas fermé. Pour déverrouiller l'écran, appuyez à nouveau en même temps sur la touche ►|lecture/pause et la touche M. En confirmation, vous verrez un cadenas ouvert.

(3) II Le menu principal


Après avoir mis le lecteur sous tension, vous verrez le menu principal, qui se compose de six options différentes (musique, vidéos, photos, enregistrements, explorateur de fichier et paramètres).

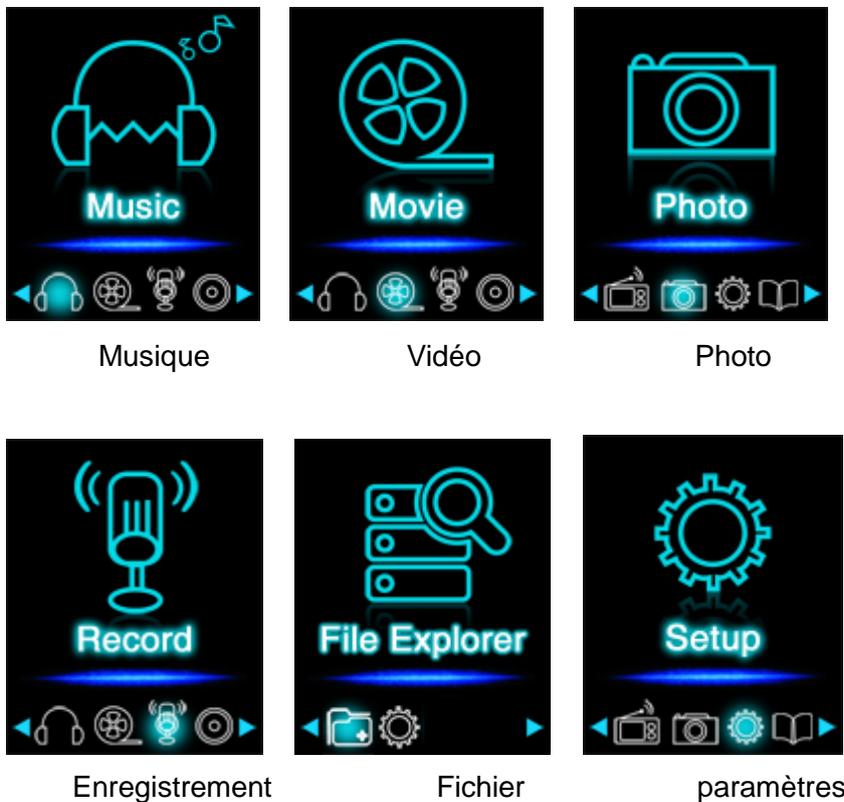

(4) Navigation

Avec le bouton ►►avance et ◀◀retour, vous pouvez naviguer dans les différents menus. Avec le bouton ►||Lecture / Pause, vous pouvez ouvrir l'option de menu souhaitée ou activer la fonction désirée. Appuyez brièvement sur le bouton fléché de retour ◀ pour revenir au niveau précédent. Pour revenir au menu principal, appuyez sur le bouton fléché de retour ◀ pendant 1 ou 2 secondes.

b. Musique

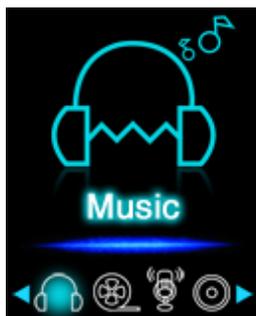

(1) Lecture

Naviguez dans le menu principal jusqu'à l'option Music et validez votre choix en appuyant sur le bouton ►|Lecture/pause. Ceci ouvrira un écran séparé, et la lecture commencera automatiquement. Pour mettre en pause et reprendre la lecture, appuyez sur le bouton ►|Lecture/pause. Pour passer à un titre précédent ou suivant, appuyez sur le bouton avance ►►ou retour◀◀. Pour revenir en arrière ou aller en avant dans un titre, appuyez sur ces touches en les maintenant enfoncées. Pour régler le volume, appuyez sur le bouton (+) ou (-).

(2) Affichage des dossiers

Pour passer de l'écran de lecture musicale à la liste des dossiers, appuyez sur la flèche de retour ◀. Parcourir les fichiers et dossiers avec les touches d'avance ►►ou ◀◀retour. En confirmant un fichier de musique en appuyant sur le bouton ►|Lecture/pause, la lecture commencera. Si vous confirmez un dossier avec ce bouton, ce dossier s'ouvrira. Avec la touche fléchée de retour ◀ vous pouvez aller au niveau supérieur dans la structure du dossier jusqu'à atteindre le menu principal.

Pour supprimer un fichier, accédez à la liste des dossiers jusqu'au fichier désiré et appuyez sur la **touche M**. Pour le supprimer définitivement, confirmez le processus en appuyant sur ►|lecture/pause.


(3) Lecture en boucle entre deux points A-B d'une piste

Avec ce lecteur, vous pouvez sélectionner un extrait d'un morceau de musique et le lire en boucle.

Pendant la lecture du morceau, appuyez sur la touche **M** pour déterminer le point (A) de départ. Appuyez sur le bouton **M** pour définit le point de fin (B).Le morceau sélectionné sera alors lu en boucle.

Remarque: Pour une autre possibilité de configuration, ouvrir l'option paramètre dans le menu principal.

c. Vidéo

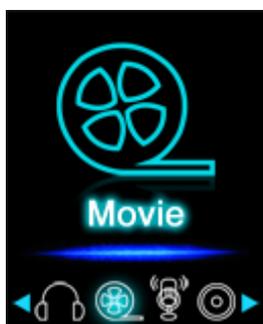

Remarque: pour la lecture de vidéo sur ce lecteur, il faut utiliser le logiciel de conversion fourni pour convertir le fichier au format AVI compatible avec le lecteur.

(1) Lecture

Naviguez dans le menu principal jusqu'à l'option Movie et validez votre choix en appuyant sur le bouton ►||Lecture/pause. Cela va ouvrir la liste de dossier. Sélectionnez une vidéo en utilisant les touches d'avance ►►ou de retour ◀◀et validez votre choix en appuyant sur ►||Lecture/pause. La vidéo démarre automatiquement. Pour mettre en pause et reprendre la lecture, appuyez sur le bouton ►||Lecture/pause. Pour passer à un titre précédent ou suivant, appuyez sur le bouton avance ►►ou retour ◀◀.Pour revenir en arrière ou avancer dans la lecture d'un titre, appuyez sur ces touches en les maintenant enfoncées. Pour régler le volume, appuyez sur le bouton (+) ou (-).


(2) Aperçu des dossiers

Pour passer de l'écran de lecture musicale à la liste des dossiers, appuyez sur la flèche de retour . Parcourir les fichiers et dossiers avec les touches d'avance  ou retour.

Confirmer un fichier vidéo avec la touche , et la lecture commencera. Si vous confirmez un dossier avec ce bouton, ce dossier s'ouvrira. Avec la touche fléchée de retour  vous pouvez aller au niveau supérieur dans la structure du dossier jusqu'à atteindre le menu principal.

Pour supprimer un fichier, accédez à la liste des dossiers jusqu'au fichier désiré et appuyez sur la touche **M**. Pour le supprimer définitivement, confirmez le processus en appuyant sur le bouton .

d. Photo

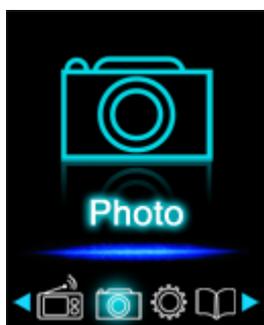

(1) Lecture

Naviguez dans le menu principal jusqu'à l'option Photo et validez votre choix en appuyant sur le bouton . Cela va ouvrir la liste de dossier. Sélectionnez l'image que vous souhaitez afficher à l'aide des touches vers d'avance  ou de retour  et validez votre choix en appuyant sur le bouton . La photo sélectionnée s'affichera. Pour lancer une lecture automatique de photos, ou mettre une photo en pause, appuyez sur le bouton .

(2) Aperçu des dossiers

Pour passer de l'écran de lecture musicale à la liste des dossiers, appuyez sur la flèche de retour . Parcourir les fichiers et dossiers avec les touches d'avance  ou de retour . En confirmant un fichier de musique en appuyant sur le bouton , la lecture commencera. Si vous confirmez un dossier avec ce bouton, ce dossier s'ouvrira. Avec la touche fléchée de retour  vous pouvez aller au niveau supérieur dans la structure du dossier jusqu'à atteindre le menu principal.

Pour supprimer un fichier, naviguez jusqu'à la liste des dossiers dans le fichier désiré et appuyez sur la touche **M**. Pour le supprimer définitivement, confirmez le processus en appuyant sur le bouton ►||Lecture/pause.

Remarque: Pour une autre possibilité de configuration, ouvrir l'option Setup dans le menu principal.

e. Fonction d'enregistrement



(1) Enregistrement

Naviguer dans le menu principal jusqu'à l'option Record et confirmez la sélection en appuyant sur le bouton ►||Lecture/pause. Le lecteur est prêt à enregistrer un fichier audio via le microphone intégré. Pour ce faire, appuyez simplement sur le bouton ►||Lecture/pause. La progression de l'enregistrement apparaît à l'écran. Pour suspendre ou reprendre l'enregistrement, appuyez à nouveau sur le bouton ►||Lecture/pause. Pour sauvegarder un enregistrement, appuyez sur la touche **M**. Avec la touche fléchée de retour  vous pouvez revenir au menu principal ; tout enregistrement en cours sera automatiquement sauvegardé.

Remarque: Les fichiers enregistrés (au format .wav) se trouvent dans le dossier "VOICE" via l'Explorateur. S'il n'y a pas assez d'espace disque pour l'enregistrement, le lecteur affiche le message "mémoire pleine".

(2) Lecture

Naviguez dans le menu principal jusqu'à l'option File Explorer et confirmez la sélection en appuyant sur le bouton ►|Lecture/pause. Sélectionnez le dossier VOICE pour afficher tous les enregistrements dans l'ordre chronologique. Ensuite, sélectionnez le fichier souhaité et commencez la lecture en appuyant sur le bouton ►|lecture / pause. Avec la touche fléchée de retour ◀ vous pouvez revenir au menu principal.

Remarque: Pour une autre possibilité de configuration, ouvrir l'option Setup dans le menu principal.

f. Explorateur de fichiers




Naviguez dans le menu principal jusqu'à l'option File Explorer et validez votre choix en appuyant sur le bouton ►|Lecture/pause. Cela ouvre le répertoire principal de la carte mémoire. Parcourir les fichiers et dossiers avec les touches d'avance ►►|ou de retour ◀◀. Si vous confirmez un fichier avec le bouton ►|Lecture/Pause, la lecture de ce dernier commencera. Si vous confirmez ce dossier avec ce bouton, le dossier s'ouvre. Avec la touche fléchée de retour ◀ vous pouvez aller au niveau supérieur dans la structure du dossier jusqu'à atteindre le menu principal.

Pour supprimer un fichier, naviguez dans les dossiers jusqu'au fichier désiré et appuyez sur la touche **M**. Pour le supprimer définitivement, confirmez le processus en appuyant sur le bouton ►|Lecture/pause.

Remarque: Les informations sur la mémoire non utilisée et occupée ainsi que sur les dimensions comptées de la carte mémoire utilisée sont disponibles dans Setup de la rubrique Système et dans Informations.

g. Paramètres

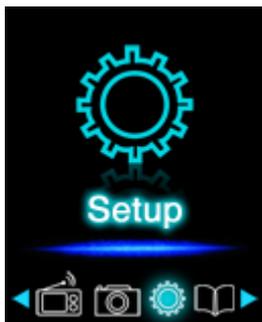

Naviguez dans le menu principal jusqu'à l'option Setup et validez la sélection en appuyant sur le bouton ►|Lecture/pause.

(1) Musique

Dans l'option Musique se trouvent les paramètres de réglage suivants :

i. Mode de lecture

Régalez ici le mode de lecture souhaité.

Titre une fois	Le titre sélectionné est lu une fois ensuite la lecture s'arrête.
Répétition du titre	Le titre sélectionné est lu de manière répétée.
Dossier une fois	Les titres d'un dossier sélectionné sont lus une fois puis la lecture s'arrête.
Répétition du dossier	Tous les titres du dossier sélectionnés sont lus de manière répétée.
Tout une fois	Toutes les pistes sont lues une fois.
Tout lire	Toutes les pistes enregistrées sont lues de façon répétée.
Intro	Lecture du début de chaque piste.

ii. Lecture aléatoire

Ici il est possible d'activer ou de désactiver la lecture de tous les fichiers musicaux.

iii. Égaliseur

Choisissez le mode d'égaliseur préféré : vous pouvez choisir entre le mode Normal, Rock, Pop, Classique, Basse et Jazz.

(2) Enregistrement

Pour l'enregistrement de la voix, vous pouvez régler la qualité d'enregistrement. Vous pouvez choisir entre qualité normale (32 kbps) et haute qualité (64 kbps). N'oubliez pas que le choix d'une qualité élevée demande plus d'espace de mémoire.

(3) Photo

Dans l'option Photo, vous pouvez définir la durée d'affichage du diaporama. Vous pouvez choisir entre : 2 s, 4 s, 6 s, 8 s et 10 s.

(4) Affichage

Sous l'option affichage se trouvent les paramètres de réglage suivants :

i. Durée d'éclairage

Ici, vous pouvez définir la durée d'éclairage de l'écran. Vous pouvez choisir entre 5 s, 10 s, 15 s, 20 s, 30 s et toujours.

ii. Luminosité

Ici, vous pouvez régler la luminosité de l'écran selon 5 niveaux.

iii. Mode Eco

Si le mode éco est activé, l'écran s'éteint complètement après une période de temps prédéfinie. Si le mode Eco est désactivé, l'écran restera allumé avec la luminosité minimum après une période de temps prédéfinie. N'oubliez pas que ceci réduira considérablement la durée de vie de la batterie.

(5) Mise en veille programmable

Dans l'option de Programmation de la mise en veille, vous pouvez programmer l'appareil pour qu'il s'éteigne automatiquement après une certaine durée. Vous pouvez choisir entre Off (l'écran ne s'éteint pas automatiquement), 10 min, 15 min, 30 min, 60 min et 120 min.

(6) Langue

Dans l'option Langue vous pouvez sélectionner l'une des huit langues prédéfinies. Vous pouvez choisir entre l'anglais, le portugais l'espagnol, le français, l'allemand, l'italien, le polonais et le russe.

(7) Système

Dans l'option Système se trouvent les paramètres de réglage suivants :

i. Informations

Ici vous trouverez des informations sur la version logicielle du lecteur, la mémoire totale disponible, la mémoire utilisée (U :) et la mémoire libre (F :) sur la carte.

ii. Les réglages d'usine

En confirmant cette option, le lecteur sera réinitialisé selon la configuration standard.

6. Carte Micro SD

Ce lecteur n'a pas de mémoire interne utilisable. Il est fourni avec une carte mémoire dont la taille est indiquée sur l'emballage. Le lecteur est reconnu par l'ordinateur auquel il est connecté via un port USB uniquement si la carte mémoire est insérée. L'appareil prend en charge les cartes mémoire d'une capacité allant jusqu'à 64 Go.

7. Caractéristiques

Dimensions	88 mm (H) x 41 mm (l) x 9.0 mm (T)
Poids	~ 30 gr.
LCD	4,4 cm (1,8 pouces) écran couleur, résolution : 128 x 160 pixels
Raccordement au PC	USB 2.0 (PC) connexion mini-USB (lecteur)
Batterie	Batterie rechargeable au lithium-polymère, capacité : 150mAh Durée de lecture de musique : ~ 12 heures (MP3 en mode d'économie d'énergie)
Gamme de fréquence	De 20Hz à 20000Hz
SNR	> 70 dB
Formats de fichier musicaux	MP3 / WMA 32 - 320kbps
Format vidéo	AVI 160 x 120 pixels
Format d'enregistrement	fichiers WAV avec 32 ou 64 kbps
Format d'image	JPEG / BMP
Température de fonctionnement	De 0 à 40 degrés Celsius
Système d'exploitation	Windows XP / Vista / Win7 / Win8, Mac 9.2 ou version ultérieure

Clause de non-responsabilité

Nous nous réservons le droit de modifier le logiciel et/ou matériel à tout moment et sans préavis. Pour cette raison, il est possible que certaines parties des instructions, des spécifications et des images contenues dans ce document diffèrent légèrement de ce produit. Tous les points décrits dans ce manuel le sont à des fins de clarification et ne coïncident pas nécessairement avec une situation donnée. Il n'est pas possible de faire valoir une réclamation sur la base de ces instructions.

Mise au rebut des appareils électriques utilisés



Les appareils marqués de ce symbole sont soumis à la directive européenne 2002/96/CE. Tous les équipements électriques et électroniques doivent être mis au rebut séparément des ordures ménagères dans les sites indiqués par la loi. Une mise au rebut appropriée des appareils électriques et électroniques, permettra d'éviter de nuire à l'environnement.

(Intenso)[®]

49377 Vechta
Germany
www.intenso.de

