

Panneau sortie de secours éclairage LED

**Code : 001286108 = Modèle aluminium
(SENSO-EXIT-AL)**

**Code : 001286109 = Modèle blanc
(SENSO-EXIT-W)**



Les appareils électriques et électroniques usagés (DEEE) doivent être traités individuellement et conformément aux lois en vigueur en matière de traitement, de récupération et de recyclage des appareils.

Suite à l'application de cette réglementation dans les Etats membres, les utilisateurs résidant au sein de l'Union européenne peuvent désormais ramener gratuitement leurs appareils électriques et électroniques usagés dans les centres de collecte prévus à cet effet.

En France, votre détaillant reprendra également gratuitement votre ancien produit si vous envisagez d'acheter un produit neuf similaire.

Si votre appareil électrique ou électronique usagé comporte des piles ou des accumulateurs, veuillez les retirer de l'appareil et les déposer dans un centre de collecte.

Note de l'éditeur

Cette notice est une publication de la société Conrad, ZAC Englos les Géants Lieu-dit Rue du Hem, TSA 72001 SEQUEDIN, 59458 Lomme CEDEX/France.

Tous droits réservés, y compris la traduction. Toute reproduction, quel que soit le type (p.ex. photocopies, micro-films ou saisie dans des traitements de texte électronique) est soumise à une autorisation préalable écrite de l'éditeur.

Le contenu de ce mode d'emploi peut ne pas correspondre fidèlement aux intitulés exacts mentionnés dans les différents menus et paramètres de l'appareil.

Reproduction, même partielle, interdite.

Cette notice est conforme à l'état du produit au moment de l'impression.

Données techniques et conditionnement soumis à modifications sans avis préalable.

Pour tout renseignement, contactez notre service technique au 0892 897 777


© Copyright 2014 par Conrad. Imprimé en CEE.

XXX/10-15/JV

Cette notice fait partie du produit. Elle contient des informations importantes concernant son utilisation. Tenez-en compte, même si vous transmettez le produit à un tiers.

Conservez cette notice pour tout report ultérieur !

Fiche technique

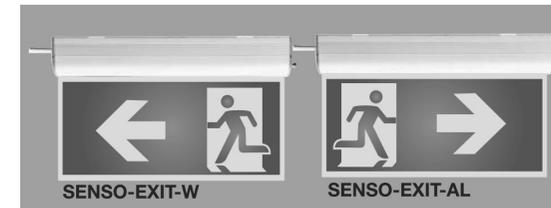

Tension d'alimentation :	230 V/AC – 50 Hz
Couleur du boîtier :	Aluminium ou blanc
Pictogrammes :	4 pictogrammes autoadhésifs inclus (flèche vers la droite, vers la gauche, vers le haut, vers le bas), conformément à DIN 4844-2/ASR A1.3
Montage :	Mur ou plafond
Matériel de fixation fourni :	2 angles de fixation pour montage mural 2 profilés à bride pour montage sur plafond
Eclairage :	11 LEDs (3 W) pour fonctionnement en continu
Câble de branchement :	Environ 50 cm de long
Visibilité :	20 m
Autonomie de la batterie :	3 heures min.
Matériau du boîtier :	Aluminium
Batterie :	NiMh/3,6 V/300 mAh
Consommation de courant :	15 mA environ
Matériau du champ lumineux :	Verre acrylique
Classe de protection :	IP40
Avec commutateur de test de la batterie	

