



Unité d'expansion DX1215

Le Synology DX1215 fournit un volume d'expansion sans effort et une solution de sauvegarde des données pour les serveurs Synology DiskStation sélectionnés en apportant 12 fentes de lecteurs supplémentaires avec la prise en charge de l'interface SATA III de 6 Go/s. Le Synology DX1215 est couvert par une garantie limitée de Synology de 5 ans.

Points forts

- **Conception Plug-and-use pour une mise à niveau transparente de l'espace de stockage**
- **Expansion de volume en ligne**
- **Prise en charge de l'interface SATA III 6Gb/s**
- **Parfait pour une solution de sauvegarde locale**
- **Mode hibernation économique**
- **Géré depuis Synology DiskStation Manager (DSM)**

Expansion du volume et sauvegarde

Lorsque la capacité du pilote est exécutée lentement sur un Synology DiskStation, Synology DX1215 fournit une manière facile pour échelonner immédiatement la capacité en amenant 12 fentes supplémentaires. Un volume RAID du Synology DiskStation peut être étendu directement sans devoir reformater les disques existants, permettant au Synology DiskStation de continuer à fournir des services pendant l'extension de capacité.

Le Synology DX1215 peut servir de solution de sauvegarde locale dédiée pour un Synology DiskStation. Lorsqu'il est créé comme volume distinct, le Synology DX1215 offre une solution de sauvegarde très utile pour les pilotes locaux en cas de panne du système.

Conception Plug-and-use fiable


Le DX1215 connecte en toute sécurité les serveurs DiskStation du Synology avec un câble d'expansion spécifiquement conçu, en assurant une connexion facile et un débit maximal des données. La vitesse de connexion de 6 Go/s permet aux disques durs du Synology DX1215 connecté de fonctionner comme les disques internes du Synology DiskStation.

Écologique et simple à utiliser

Le mode hibernation peut être configuré manuellement pour démarrer automatiquement lorsque le système a été inactif pendant un certain temps. Cela permet non seulement d'économiser de l'énergie mais aussi de prolonger la durée de vie des disques durs. Le DX1215 peut également s'allumer et s'éteindre intelligemment avec le DiskStation connecté ; aucune intervention utilisateur n'est donc nécessaire pour faire fonctionner ce système de façon intelligente et efficace.

Le DX1215 est livré avec un module ventilateur rapide détachable avec deux ventilateurs 120 X 120 mm et des plateaux pour disque dur sans vis, rendant le remplacement des composants du système, rapide et sans outil.

Connexions et boutons

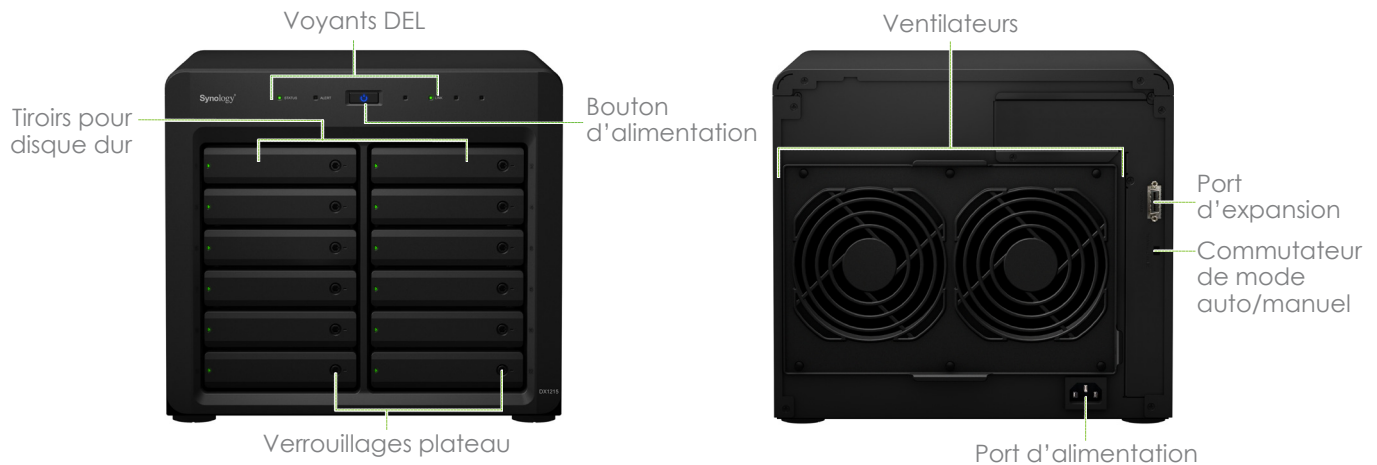

Spécifications techniques

Matériel

HDD/SSD interne	12 X 3,5" ou 2,5" SATA(III) / SATA(II) (disques dur non inclus)
Port d'expansion	1
HDD remplaçable à chaud	Oui
Taille (HxLxP)	270 X 300 X 340 mm
Poids	9,02kg
Ventilateur du système	120 x 120 mm X 2
Rétablissement de l'alimentation	Synchro avec le DiskStation connecté (mode auto)
Tension secteur CA d'entrée	100V à 240V
Fréquence d'alimentation	50 à 60Hz, monophasé
Température de fonctionnement	De 5°C à 35°C (de 40°F à 95°F)
Température de stockage	De -20°C à 60°C (de -5°F à 140°F)
Humidité relative	5 % à 95 % HR
Modèles pris en charge ¹	DS3615xs, DS3612xs, DS3611xs, DS2413+

Environnement et emballage

Environnement	Conforme RoHS
Contenu du paquet	Unité principale DX1215, Guide de l'utilisateur, Kit d'assemblage, Cordon d'alimentation secteur, Câble d'expansion
Certification	FCC : Classe B, CE : Classe B, BSMI : Classe B
Garantie	5 ans

* Ces caractéristiques sont sujettes à des modifications sans préavis. Veuillez consulter www.synology.com pour les dernières informations.

1. Pour des infos sur les derniers modèles pris en charge, veuillez visiter www.synology.com pour les dernières informations.

SYNOLOGY INC.

Synology se consacre à tirer pleinement parti des dernières technologies afin d'offrir aux entreprises et aux utilisateurs à domicile des moyens fiables et abordables pour centraliser le stockage des données, simplifier la sauvegarde des données, partager et synchroniser les fichiers sur différentes plates-formes, et accéder aux données lors des déplacements. Synology se consacre à livrer des produits avec des fonctionnalités d'avant-garde et le meilleur des services à la clientèle.

Copyright © 2014, Synology Inc. Tous droits réservés. Synology et le logo Synology sont des marques commerciales ou des marques déposées de Synology Inc. Les autres produits et noms d'entreprises mentionnés dans ce document peuvent être des marques de leurs entreprises respectives. Synology se réserve le droit de modifier les spécifications et les descriptions de ses produits à tout moment et sans préavis. Imprimé à Taiwan.

DX1215-2014-FRA-REV001

Sièges

Synology Inc. 3F-3, No. 106, Chang An W. Rd., Taipei, Taiwan Tél: +886 2 2552 1814 Fax : +886 2 2552 1824

Chine

Synology Shanghai
20070, Room 516, No. 638,
Hengfeng Rd., Zhabei Dist.,
Shanghai

France

Synology France SARL
39 rue Louis Blanc,
92400 Courbevoie
France
Tél. : +33 147 176288

Amérique du Nord et du Sud

Synology America Corp.
13343 NE Bel-Red Road,
Bellevue, WA 98005
USA
Tél. : +1 425 818 1587

Royaume-Uni

Synology UK Ltd.
Unité C, Denbigh West Business
Park, Third Avenue, Bletchley,
Milton Keynes, MK1 1DH, UK
Tél. : +44 1908 366380

Allemagne

Synology GmbH
Grafenberger Allee 125
40237 Düsseldorf
Allemagne
Tél. : +49 211 9666 9666