

BA 281709 F-7024



Bocube Alu

Boîtier avec couvercle membrane, gris graphite, caches anodisés, à charnière

N°. de cde: **00126334**

Couleur du groupe de boîtiers

Gris graphite, analogue à RAL 7024 ; gris clair, analogue à RAL 7035 ; coloris spéciaux sur demande


Type de protection

IP 66/IP 67/IP 69 DIN EN 60529)

Matériau de boîtier

Boîtier : GD Al Si 12, joint PU injecté ; charnière / caches : Al Mg Si 0,5 thermolaqué / alu anodisé incolore

Fourniture : Boîtier avec charnière et matériel de fixation

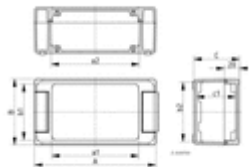

A	299 mm
B	173 mm
C	90 mm
a1	253,5 mm
a2	254,5 mm
b1	159,5 mm
b2	163,5 mm
c1	81,5 mm

Dessins techniques

Croquis pour catalogue en format DXF :

[00126334_BA-281709-F-7024.dxf](#) (3.0 MB)

Croquis pour catalogue en format PDF :

[00126334_BA-281709-F-7024.pdf](#) (240 KB)

Données 3D de produit en format STEP :

[Inscription nécessaire](#)

Croquis de base pour valorisations :

[00126334_BA-281709-F-7024-G.dxf](#) (2.2 MB)

Instructions de montage


[Bocube_Alu_00911501.pdf](#) (127 KB)

[DAE-D11_Montageanleitung_Datenblatt_DE.pdf](#) (350 KB)

[DAE-D11_Assembly_Instructions_Datasheet_EN.pdf](#) (285 KB)

Téléchargement du chapitre [Bocube_Alu_F.pdf](#) (247 KB)

Accessoires

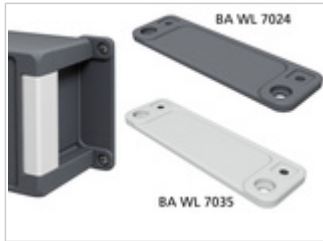

Fixations murales

00500305 [BA WL 17 - 7035](#) Pour ..17..

00500304 [BA WL 17 - 7024](#) Pour ..17..



Membrane compensatrice DAE

52011000 [DAE-D11](#) membrane autocollante ø 11 mm



Plaques de montage, bakélite, 2 mm

00606300 [BA MH 2817](#) Pour BA 2817..



Rails DIN EN 60715 TH 15

22152302 [TS 15](#) Pour BA 2817..



Rails DIN EN 60715 G 32

22322302 [TS 32](#) Pour BA 2817..



Rails DIN EN 60715 TH 35

22352302 [TS 35](#) Pour BA 2817..

* = Disponible sur demande.