


MultiClamp-Meter Pro




Pince de mesure de la tension et du courant professionnelle à mesure réelle effective de la valeur


Rev.0713

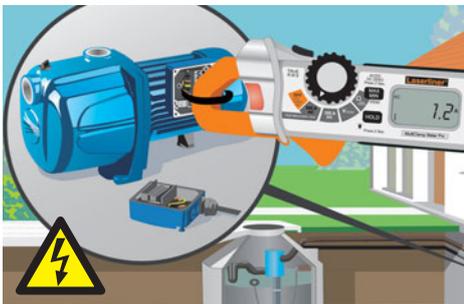

– Mesures rapide et fiable du **courant dans tous les circuits de courant fermés**

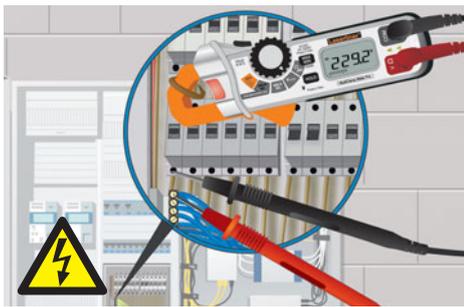

– Mesure des courants continu et alternatif avec **une détermination réelle de la valeur effective (True RMS)**

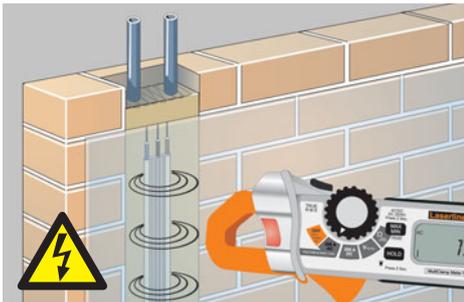

– **Testeur de passage automatique** à signal sonore

– **Résultats de mesure précis** avec mesure du courant continu via la remise à zéro CC

– **Mesure automatique des diodes** avec une tension de passage jusqu'à 1,5 V

– **Fonction Peak-HOLD** pour déterminer les brefs courants de fermeture du circuit

– **Forte résolution de mesure** pour la détermination précise du courant, de la tension et de la résistance

– **Indicateur de la tension intégré et sans contact** pour la détermination rapide des pièces sous tension

– **CAT III – 600 V** – Utilisable pour les mesures dans l'ensemble de la pose de conduites et de tuyaux dans un bâtiment.

– **Éclairage intégré du point de mesure** grâce à un éclairage par DEL très lumineux

– **Fonction MINI./MAXI.** pour déterminer les valeurs de mesure variables

– Grand affichage à **cristaux liquides rétro-éclairé parfaitement lisible et l'affichage graphique par barres**

DONNÉES TECHNIQUES

PUISSANCE D'ENTRÉE MAX.
A CA / V CC : 200 A (PEAK 282,8 A)
V CA/CC : 600 V CA/CC
Résistance, contrôle du passage :
600 V CA/CC

COURANT CA
0 à 200 A, ± 2,5 %

COURANT CC
0 à 200 A, ± 2,0 %

TENSION CA
0,2 à 600 V, ± 1,5 %

TENSION CC
0,2 à 600 V, ± 1,0 %

PLAGE DES FRÉQUENCES 50/60Hz CA

TEST DE PASSAGE
seuil de déclenchement < 30 Ω
courant de test < 0,5 mA

PEAK HOLD
mesure le courant de crête < 10 ms

CATÉGORIE DE SURTENSION
CAT III - 600 V

AFFICHAGE À CRISTAUX LIQUIDES
jusqu'à 1999 (3 1/2 positions)

ALIMENTATION ELECTRIQUE
2 piles de 1,5 du type AAA, LR03, alcalines

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT
-10 °C à 55 °C

DIMENSIONS 164 x 65 x 32 mm

POIDS 175g



Écran d'affichage clair



Molette de fonctions facile à utiliser



Course importante parcourue par les mâchoires de la pince



MultiClamp-Meter Pro
+ piles (2 du type 1,5 V AAA)
+ 2 fils de mesure

Taille de l'emballage (l x h x p)
190 x 310 x 65 mm

| DESIGNATION | REF. | CODE EAN | QTÉ |
|----------------------|----------|-----------------|-----|
| MultiClamp-Meter Pro | 083.040A | 4 021563 671205 | 5 |

