


KERN EWJ600-2M

Hochwertige Präzisionswaage mit interner Justierautomatik und Eichzulassung [M]

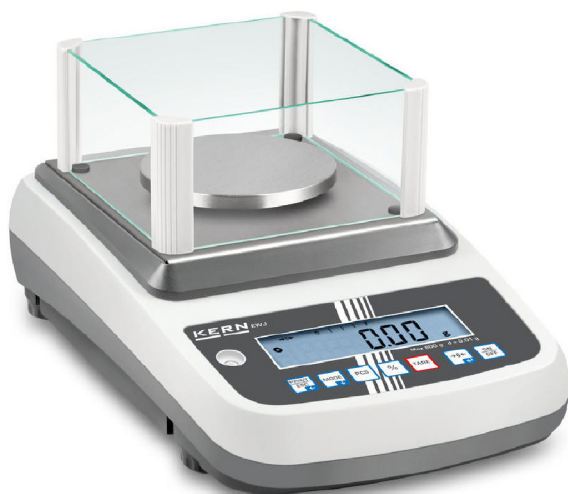

Système de mesure

Durée de préchauffage:	2 h
Lecture [d]:	10 mg
Linéarité:	30 mg
n/a:	20 g
Poids de réglage recommandé:	600 g (F1)
Portée [Max]:	600 g
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids interne (automatique)
Reproductibilité:	10 mg
Résolution:	60000
Système de pesage:	Jauge de contrainte
Temps de stabilisation:	3 s
Unités de mesure:	g

Affichage

Hauteur de chiffres d'écran:	1,650 cm
------------------------------	----------

Données de vérification

Autorisation d'homologation selon 2014/31/EU:	oui
Charge minimale [Min]:	500 mg
Classe d'homologation:	II
Échelon d'homologation [e]:	100 mg
Homologation en usine possible:	oui
Periodic Verification for Italy:	969-112

Comptage

Poids minimale par pièce au comptage (laboratoire):	20 mg
---	-------

Poids minimale par pièce au comptage (Normal):	200 mg
Résolution de comptage:	30000

Fonctions

Détermination du pourcentage:	oui
Fonction de comptage:	oui

Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale:	80 %
Température ambiante minimale:	15 °C
Température d'utilisation maximale:	30 °C

Alimentation en énergie

Accu:	Rchg. battery optional - intern
Durée de fonction:	15 h
Durée de fonction:	10 h
n/a:	CHEUROUKUS

n/a:	Bloc d'alimentation externe
------	-----------------------------

Alimentation en énergie

Temps de charge:	4 h
------------------	-----

Prestation

Certificat DAkkS:	963-127
Homologation:	965-216

Catégorie

Catégorie:	Balances
Product Group:	Balance de précision

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	400 x 590 x 430 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	6,110 kg
Poids net:	3,100 kg
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

Construction

Dimensions boîtier (LxPxH):	220 x 315 x 90 mm
Dimensions paravent de protection (LxPxH):	158 x 143 x 82 mm

KERN EWJ600-2M



Hochwertige Präzisionswaage mit interner Justierautomatik und Eichzulassung [M]

Dimensions totales (LxPxH):	220 x 315 x 180 mm
Espace de pesée (LxPxH):	145 x 160 x 80 mm
Indicateur de niveau:	oui
Matériel carter:	Plastique
Matériel de plateau:	inox
Pieds À vis rotatif:	oui
Surface de pesée (d):	135