


# KERN BFA3T-3NM

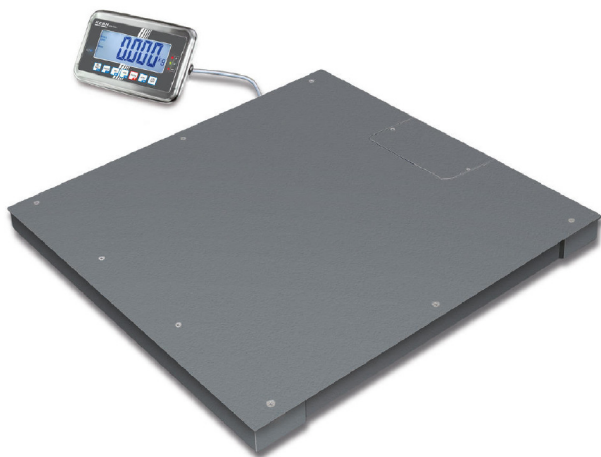

Wägebrücke mit verschraubter Wägeplatte (IP67) und Edelstahl-Auswertegerät (IP65), mit Eichzulassung [M]



## Système de mesure

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Durée de préchauffage:       | 10 min                      |
| Lecture [d]:                 | 1 kg                        |
| Linéarité:                   | 2 kg                        |
| Plage de tare:               | -3000000000 mg              |
| Poids de réglage recommandé: | 3000 kg (M2)                |
| Portée [Max]:                | 3 t                         |
| Possibilités de réglage:     | Ajustage avec poids externe |
| Reproductibilité:            | 1 kg                        |
| Résolution:                  | 3000                        |
| Système de pesage:           | Jauge de contrainte         |
| Temps de stabilisation:      | 2 s                         |
| Unités de mesure:            | kg                          |

## Affichage

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Hauteur de chiffres d'écran: | 5,200 cm |
|------------------------------|----------|

## Données de vérification

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Autorisation d'homologation selo 2014/31/EU: | oui     |
| Charge minimale [Min]:                       | 20 kg   |
| Classe d'homologation:                       | III     |
| Åchelon d'homologation [e]:                  | 1 kg    |
| Homologation en usine possible:              | oui     |
| Periodic Verification for Italy:             | 969-112 |

## Fonctions

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| Fonction de comptage:                             | oui |
| Fonction de mémoire de totalisation:              | oui |
| Pesage avec plage de tolérance:                   | oui |
| Pesée sans secousse (Programme de pesée animaux): | oui |

## Conditions d'environnement

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Humidité de l'air maximale:         | 80 %   |
| Humidité de l'air minimale:         | 0 %    |
| Température ambiante minimale:      | -10 °C |
| Température d'utilisation maximale: | 40 °C  |

## Alimentation en énergie

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Accu:              | Rchrg. battery optional (factory) |
| Durée de fonction: | 35 h                              |
| Durée de fonction: | 20 h                              |
| n/a:               | CH EURO UK US                     |

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| n/a: | Bloc d'alimentation externe |
|------|-----------------------------|

## Alimentation en énergie

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Temps de charge:  | 12 h                     |
| Tension d'entrée: | 100 V - 240 V 50 / 60 Hz |

## Prestation

Adjustment at the location of installation: 961-252

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Certificat DAkkS: | 963-132 |
| Homologation:     | 965-232 |

## Catégorie

|                |                |
|----------------|----------------|
| Catégorie:     | Balances       |
| Product Group: | Balance au sol |

## Emballage & expédition

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Dimensions emballage (LxPxH): | 1300 x 1550 x 350 mm |
| Livraison:                    | 120 h                |
| Poids brut:                   | 164 kg               |
| Poids net:                    | 135 kg               |
| Type de l'envoi:              | Transporteur         |

## Construction

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Dimensions afficheur (LxPxH): | 266 x 165 x 96 mm   |
| Dimensions boÅtier (LxPxH):   | 266 x 165 x 96 mm   |
| Dimensions plateau (LxPxH):   | 1500 x 1250 x 85 mm |
| Indicateur de niveau:         | oui                 |
| Longueur de câble afficheur:  | 5 m                 |
| Matériel de plateau:          | Acier lacqué        |
| Pieds Å vis rotatif:          | oui                 |
| Surface de pesée (LxP):       | 1500 x 1250 mm      |