


KERN KFD600V20LM

Wägebrücke mit IP67-Schutz mit zwei integrierten Auffahrampen

KERN[®]

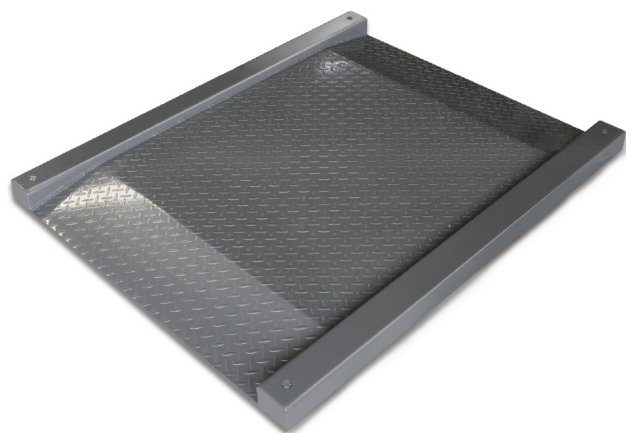

Système de mesure

Lecture [d]:	200 g
Portée [Max]:	600 kg
Résolution (non homologable):	3000

Données de vérification

Charge minimale [Min]:	4 kg
Åchelonnement d'homologation [e]:	200 g
Homologation en usine possible:	oui

Prestation

Adjustment at the location of installation: 961-250

Certificat DAkkS:	963-130
Homologation:	965-230

Catégorie

Catégorie:	Plates-formes
Product Group:	Pont bascule

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	1400 x 1800 x 330 mm
Livraison:	48 h
Poids brut:	192 kg
Poids net:	154 kg
Type de l'envoi:	Transporteur

Construction

Dimensions plateau (LxPxH):	1400 x 1800 x 80 mm
Longueur de câble:	5 m
Longueur de câble afficheur:	5 m
Matériel de plateau:	Acier lacqué
Surface de pesée (LxP):	1800 x 1200 mm