


KERN KFU600V20M

U-Wägebrücke

KERN[®]

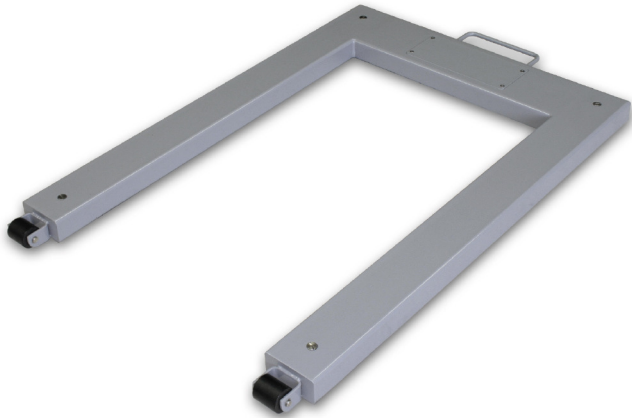

Système de mesure

Lecture [d]:	200 g
Portée [Max]:	600 kg
Résolution (non homologable):	3000

Données de vérification

Charge minimale [Min]:	4 kg
Åchelonnement d'homologation [e]:	200 g
Homologation en usine possible:	oui

Prestation

Adjustment at the location of installation: 961-250

Certificat DAkkS:	963-130
Homologation:	965-230

Catégorie

Catégorie:	Plates-formes
Product Group:	Plate-forme

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	138 x 85 x 28 mm
Livraison:	48 h
Poids brut:	84 kg
Poids net:	52 kg
Type de l'envoi:	Transporteur

Construction

Dimensions plateau (LxPxH):	840 x 1300 x 90 mm
Longueur de câble:	5 m
Matériel de plateau:	Métal laqué
Pieds Å vis rotatif:	oui