



**renkforce**

Ⓕ Notice d'emploi  
**DAC MP3-Lecteur RF-MP3-2000**  
N° de commande 1575449

**CE**

# Table des matières

F

	Page
1. Introduction.....	3
2. Explication des symboles .....	4
3. Utilisation prévue.....	4
4. Contenu.....	5
5. Caractéristiques et fonctions .....	6
6. Consignes de sécurité.....	7
a) Généralités.....	7
b) Batterie.....	9
7. Éléments de fonctionnement.....	10
8. Recharge de la batterie intégrée .....	11
9. Connexion audio .....	12
10. Utilisation d'une carte mémoire .....	13
11. Utilisation.....	14
a) Fonctionnement général .....	14
b) Utilisation du menu.....	15
c) Raccordement à un ordinateur.....	20
12. Résolution des problèmes.....	21
13. Nettoyage .....	22
14. Élimination des déchets .....	22
15. Données techniques.....	23

# 1. Introduction

---

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions de l'achat du présent produit.

Le produit est conforme aux exigences des normes européennes et nationales en vigueur.

Afin de maintenir l'appareil en bon état et d'en assurer un fonctionnement sans danger, l'utilisateur doit impérativement respecter le présent mode d'emploi !



Le présent mode d'emploi fait partie intégrante du produit. Il contient des consignes importantes pour la mise en service et la manipulation du produit. Tenez compte de ces remarques, même en cas de cession de ce produit à un tiers. Conservez le présent mode d'emploi afin de pouvoir le consulter à tout moment !

Pour toute question technique, veuillez vous adresser à:

France (email): [technique@conrad-france.fr](mailto:technique@conrad-france.fr)

Suisse: [www.conrad.ch](http://www.conrad.ch)

[www.biz-conrad.ch](http://www.biz-conrad.ch)

## 2. Explication des symboles

---



Le symbole du point d'exclamation dans un triangle a pour but d'attirer votre attention sur des consignes importantes du mode d'emploi qui doivent impérativement être respectées.



Le symbole de la flèche précède les conseils et remarques spécifiques à l'utilisation.

## 3. Utilisation prévue

---

Le produit est conçu pour lire des fichiers musicaux numériques aux formats variés. Vous trouverez les formats de fichiers compatibles au chapitre « Caractéristiques et fonctions ».

Le produit peut être utilisé uniquement dans des locaux fermés et dans une zone extérieure protégée. Éviter impérativement tout contact avec l'humidité, par ex. dans une salle de bains, etc.

Pour des raisons de sécurité et d'homologation, toute transformation et/ou modification du produit est interdite. Si vous utilisez le produit à d'autres fins que celles décrites précédemment, vous risquez de l'endommager. Par ailleurs, une utilisation incorrecte peut être source de dangers tels que incendie, surchauffe, etc. Lisez attentivement le mode d'emploi et conservez-le. Ne donnez le produit à un tiers qu'accompagné de son mode d'emploi.

Tous les noms d'entreprises et appellations de produits contenus dans ce mode d'emploi sont des marques déposées des propriétaires correspondants. Tous droits réservés.

## 4. Contenu

---

- Lecteur MP3
- Câble USB
- Pochette
- Mode d'emploi

### Modes d'emploi actuels

Téléchargez les modes d'emplois actuels sur le lien [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) ou bien scannez le code QR représenté. Suivez les indications du site internet.



## 5. Caractéristiques et fonctions

---

- Formats de fichiers audio compatibles : MP3, WMA, WAV, FLAC, APE, ACC, OGG, DSD
- Écran de 5 cm (2") de 320 x 240 pixels
- Chip DAC d'excellente qualité
- Chip d'amplification professionnel
- Fente pour cartes microSD (64 Go maxi)
- Boîtier CNC fraisé
- Réglage du volume sur 100 niveaux
- Prise pour écouteurs stéréo 3,5 mm
- Accu intégré de 1500 mAh offrant jusqu'à 30 h d'autonomie

### Lecture DSD

L'appareil peut lire des fichiers audio DSD.

DSD (Direct Stream Digital) est un format audio haute résolution qui peut également être utilisé avec Super Audio CD (SA-CD). La qualité de lecture est nettement supérieure à celle des autres formats audio (comme le format MP3).

## 6. Consignes de sécurité

---



Lisez attentivement le mode d'emploi dans son intégralité, en étant particulièrement attentif aux consignes de sécurité. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommage corporel ou matériel résultant du non respect des consignes de sécurité et des instructions d'utilisation du présent mode d'emploi. En outre, la garantie est annulée dans de tels cas.

### a) Généralités

- Ce produit n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage. Cela pourrait devenir un jouet très dangereux pour les enfants.
- Gardez le produit à l'abri de températures extrêmes, de la lumière directe du soleil, de secousses intenses, d'humidité élevée, d'eau, de gaz inflammables, de vapeurs et de solvants.
- N'exposez pas le produit à des contraintes mécaniques.
- Maniez le produit avec précaution. Les chocs, les coups ou les chutes même d'une faible hauteur endommageront l'appareil.
- N'utilisez pas le produit lorsque vous conduisez un véhicule, utilisez des machines ou exercez toute autre activité potentiellement dangereuse. Vous pourriez ne pas entendre les signaux d'avertissement et vous exposer ainsi à un danger.



- Si vous utilisez le produit en faisant du sport ou en tant que piéton, réglez le volume de manière à toujours percevoir les bruits de l'environnement.
- Il est déconseillé d'écouter de la musique de manière prolongée à un volume sonore excessif. Cela peut occasionner des troubles auditifs.
- Respectez également les informations concernant la sécurité et le mode d'emploi pour les autres appareils connectés à cet appareil.
- Si une utilisation en toute sécurité n'est plus possible, cessez d'utiliser le produit et protégez-le contre une utilisation accidentelle. Une utilisation en toute sécurité n'est plus garantie si le produit :
  - présente des traces de dommages visibles,
  - ne fonctionne plus comme il devrait,
  - a été rangé dans des conditions inadéquates sur une longue durée, ou
  - a été transporté dans des conditions très rudes.
- En cas de doutes concernant le mode de fonctionnement, la sécurité ou encore le raccordement de l'appareil, adressez-vous à un technicien spécialisé.
- Toute manipulation d'entretien, d'ajustement ou de réparation doit être effectuée par un spécialiste ou un atelier spécialisé.
- Si vous avez encore des questions auxquelles ce mode d'emploi n'a pas su répondre, nous vous prions de vous adresser à notre service technique ou à un expert.






## b) Batterie

- La batterie intégrée ne peut pas être démontée et peut uniquement être rechargée dans l'appareil. N'essayez jamais de démanteler l'ac-cu et de le recharger avec un chargeur externe.
- Le chargement de la batterie doit uniquement être effectué via l'in-terface USB à un bloc d'alimentation USB ou via le port USB d'un ordinateur. Le chargement par toute autre source d'alimentation est susceptible d'endommager l'appareil et de faire surchauffer la batte-rie intégrée voire de l'enflammer (danger d'explosion !).
- Rechargez régulièrement la batterie, même lorsque vous n'utilisez pas l'appareil (environ tous les 3 mois). Sinon, une décharge pro-fonde de la batterie peut se produire, ce qui la rendrait définitivement inutilisable.

## 7. Éléments de fonctionnement

---

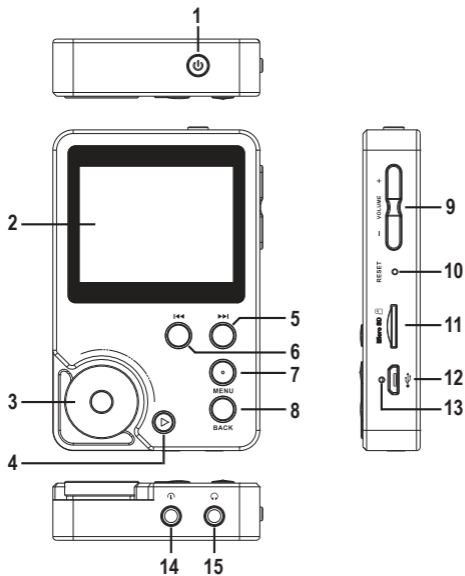

- |   |  |    |                        |
|---|--|----|------------------------|
| 1 | Touche   | 9  | Touches VOLUME         |
| 2 | Écran  | 10 | Touche RESET           |
| 3 | Bouton de réglage  | 11 | Fente de carte microSD |
| 4 | Touche  | 12 | Interface USB          |
| 5 | Touche  | 13 | Indication de charge   |
| 6 | Touche  | 14 | Prise LINE             |
| 7 | Touche MENU  | 15 | Prise de casque        |
| 8 | Touche BACK  |    |                        |

## 8. Recharge de la batterie intégrée

---



Le port USB sur lequel l'appareil est rechargé doit avoir une capacité minimale de 500 mA. Cette capacité est généralement apportée par n'importe quel port USB d'ordinateur.



Avant la première mise en service, la batterie intégrée doit être complètement chargée. La durée de recharge varie en fonction du niveau de charge et peut atteindre 5 heures.

- Raccordez le câble USB fourni à l'interface USB (12).
- Enfichez l'autre extrémité du câble USB dans le port USB d'un ordinateur ou dans un bloc d'alimentation USB approprié.
- Le témoin de charge (13) s'allume pendant la charge et s'éteint une fois la batterie intégrée entièrement rechargée.

- Débranchez à nouveau le câble USB après la recharge.
- La durée de service avec une batterie pleine peut atteindre 25-30 heures, en fonction du volume sonore et du mode d'utilisation.
- L'indicateur d'état de charge à droite en haut de l'écran (2) indique le niveau de charge de la batterie. Rechargez l'appareil lorsque l'indicateur d'état de charge affiche un symbole de batterie vide.

## 9. Connexion audio

---

- Branchez votre casque sur la prise de casque (15).
- Si vous souhaitez lire le signal audio sur un appareil stéréo ou un autre appareil doté d'une entrée audio, raccordez la prise LINE (14) à l'entrée de l'appareil correspondant.

## 10. Utilisation d'une carte mémoire

---



L'appareil est compatible avec les cartes microSD, microSDHC et microSDXC jusqu'à 64 Go max.

En raison de la très grande variété de cartes mémoire et de leurs fonctions parfois très spécifiques selon le fabricant, il n'est pas garanti que toutes les cartes mémoire soient reconnues et que toutes les options de commande soient disponibles lors de la connexion avec cet appareil.

Si la carte mémoire n'est pas reconnue, veuillez la sortir puis l'insérer à nouveau.

- Insérez la carte mémoire dans la fente de carte microSD (11).
- Les contacts de la carte mémoire doivent être orientés vers l'écran (2).
- Pour retirer la carte mémoire, appuyez sur celle-ci vers l'intérieur. Elle ressort alors un peu de la fente de carte microSD (11) afin que vous puissiez la retirer complètement.

# 11. Utilisation


---

## a) Fonctionnement général

### Marche/arrêt

Maintenez la touche  (1) enfoncée pour allumer ou éteindre l'appareil.

### Verrouillage des touches


Appuyez brièvement sur la touche  (1) lorsque l'appareil est allumé pour activer ou désactiver le verrouillage des touches.


→ Le verrouillage des touches est activé automatiquement lorsque l'écran s'éteint.

### Lecture/pause

Appuyez sur la touche  (4) pour démarrer ou arrêter la lecture de la musique.

### Recherche de pistes/avance et retour rapide

Durant la lecture, appuyez brièvement sur la touche  (5) pour passer à la piste suivante.

Durant la lecture, appuyez brièvement sur la touche  (6) pour passer à la piste précédente.

Durant la lecture, maintenez la touche  (5) enfoncée pour activer l'avance rapide.

Durant la lecture, maintenez la touche  (6) enfoncée pour activer le retour rapide.

## Réglage du volume

Appuyez sur les touches VOLUME (9) pour régler le volume :

VOLUME+ augmente le volume

VOLUME- diminue le volume

→ En mode de lecture, vous pouvez également régler le volume à l'aide du bouton de réglage (3).

## Menu de lecture

En appuyant sur la touche BACK (8) pendant la lecture, vous pouvez passer au menu Musique (voir « Vue d'ensemble du menu »).

Appuyez plusieurs fois sur la touche BACK (8) pour passer aux niveaux de menu précédents.

Vous pourrez alors rechercher des morceaux, faire une sélection selon différents critères, ajouter des pistes à des listes de lecture (favoris), etc.

## b) Utilisation du menu

### Utilisation générale du menu

- La touche MENU (7) permet de sélectionner une catégorie du menu ou une fonction.  
Appuyez sur cette touche pour choisir une catégorie du menu ou une fonction.
- La touche BACK (8) vous permet de passer au menu précédent.  
Maintenez cette touche enfoncée pour retourner directement au menu principal.
- Pour naviguer dans le menu affiché, tournez le bouton de réglage (3) ou appuyez sur les touches ►► (5) ou ◀◀ (6).

## Vue d'ensemble du menu

<b>Musique</b>		Accès direct à l'écran de lecture
<b>Catégorie</b>	Tous les titres	Choix des morceaux selon divers critères
	Artistes	
	Albums	
	Genres	
<b>Navigation fichier</b>		Affichage des fichiers existants et possibilité de passer à la piste actuelle, de lire la piste sélectionnée ou de la supprimer



<b>Egaliseur</b>	Rock	Différents pré-réglages de l'égaliseur sont disponibles
	Pop	
	Soft	
	Jazz	
	Classique	
	Techno	
<b>Mes favoris</b>	Personnalisé	La touche ► (4) permet de sélectionner la bande de l'égaliseur.  Réglez les bandes individuelles à l'aide du bouton de réglage (3) ou des touches ►► (5) et ◀◀ (6).
	Désactivé	L'égaliseur est désactivé
<b>Mes favoris</b>	Playlist mobile [1]	Liste de favoris 1
	Playlist mobile [2]	Liste de favoris 2
	Playlist mobile [3]	Liste de favoris 3

<b>Paramètres de lect</b>	Aléatoire	Activer ou désactiver la lecture aléatoire
	Répéter	Différentes options pour la fonction de répétition
	Default volume	Réglage du volume à l'allumage Memory = dernier réglage en mémoire Custom = préréglage manuel
	The line level	Réglage du niveau de sortie pour la prise LINE (14) Synchronisation du volume = réglage comme le réglage du volume -6 dB = niveau fixe silencieux 0 dB = niveau fixe fort

<b>Reglages</b>	Language/Langue	Réglage du menu de langue
	Créer Liste de Lecture?	Lit le contenu de la carte mémoire
	Luminosité	Réglage de la luminosité de l'écran
	Prog. de rétroéclairage	Réglage du délai après lequel l'écran doit s'éteindre
	Arrêt automatique	Réglage du délai après lequel l'appareil s'arrête automatiquement lors de la lecture
	Arrêt automatique	Réglage du délai après lequel l'appareil doit s'éteindre, lorsqu'aucune lecture n'est en cours et qu'aucune touche n'est activée
	Informations	Affichage d'informations sur l'appareil et la carte mémoire insérée
	Auto upgrade	Possibilité de mise à niveau du firmware
	Formater périphérique	Formater la carte mémoire <b>Attention, toutes les données seront supprimées</b>
	Réglages d'usine	Réinitialisation aux paramètres par défaut

## c) Raccordement à un ordinateur



Lorsque l'appareil est connecté à un ordinateur, la batterie se charge automatiquement.

Lors de la première connexion, le logiciel du pilote s'installe automatiquement. Si tel est le cas, patientez jusqu'à ce que l'installation du logiciel soit terminée.

- Raccordez le câble USB fourni à l'interface USB (12).
- Raccordez l'autre extrémité du câble USB à un port USB de votre ordinateur.
- L'appareil s'allume automatiquement.
- Vous avez désormais accès au contenu de la carte mémoire insérée via l'explorateur de fichiers de votre ordinateur et vous pouvez y gérer les fichiers audio.


## 12. Résolution des problèmes

---

### L'appareil ne s'allume pas.

- La batterie est déchargée.
- L'appareil doit être réinitialisé. Appuyez sur la touche RESET (10) avec un objet pointu (par ex. un trombone) puis rallumez à nouveau l'appareil.

### L'appareil ne fonctionne plus

- Éteignez puis rallumez l'appareil (maintenez la touche  (1) enfoncée).
- L'appareil doit être réinitialisé. Appuyez sur la touche RESET (10) avec un objet pointu (par ex. un trombone) puis rallumez à nouveau l'appareil.

### Absence de son lors de la lecture

- Le volume est trop faible.
- Le casque/les écouteurs ne sont pas raccordés ou sont mal raccordés.
- Le casque/les écouteurs sont défectueux.
- Le format du fichier que vous tentez de lire n'est pas pris en charge.

### Aucun fichier ne peut être enregistré sur la carte mémoire

- La connexion à l'ordinateur n'est pas établie correctement.
- La carte mémoire est pleine.
- La carte mémoire est endommagée.

## 13. Nettoyage

---



N'utilisez en aucun cas des produits de nettoyage abrasifs, de l'alcool ou d'autres produits chimiques pour le nettoyage : cela risquerait d'endommager le boîtier voire même de provoquer des dysfonctionnements.

- Avant chaque nettoyage, débranchez le produit de l'alimentation USB.
- Pour nettoyer le produit, utilisez un chiffon sec et non pelucheux.

## 14. Élimination des déchets

---



Les appareils électroniques sont des matériaux recyclables et ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères. À la fin de sa durée de vie, mettez au rebut l'appareil conformément aux dispositions légales en vigueur.

La batterie intégrée ne peut être retirée et doit donc être mise au rebut avec le produit.

## 15. Données techniques

---

Écran .....	5 cm (2") / 320 x 240 pixels
Fichiers compatibles.....	MP3, WMA, WAV, FLAC, APE, ACC, OGG, DSD WMA 24 bits/192 kHz max. APE/FLAG 24 bits/192 kHz max. DSD 128 (5,6 MHz/1 bit)
Supports de stockage.....	microSD, microSDHC, microSDXC (max. 64 Go)
Interface.....	USB 2.0
Systèmes d'exploitation.....	Windows Vista ou version supérieure Mac OS X 10 ou supérieur
Puissance de sortie .....	≥ 80 mW
Ratio S/N .....	≥ 90 dB
Batterie .....	3,7 V/1500 mAh (Li-Ion)
Autonomie de la batterie.....	25-30 h
Durée de charge.....	env. 5 h
Conditions de fonctionnement/ de stockage .....	-5 à +40 °C, 30 – 85% humidité relative (sans condensation)
Dimensions (L x l x H).....	88 x 56 x 16 mm
Poids.....	109 g



Ceci est une publication de Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau ([www.conrad.com](http://www.conrad.com)).

Tous droits réservés, y compris de traduction. Toute reproduction, quelle qu'elle soit (p. ex. photocopie, microfilm, saisie dans des installations de traitement de données) nécessite une autorisation écrite de l'éditeur. Il est interdit de le réimprimer, même par extraits. Cette publication correspond au niveau technique du moment de la mise sous presse.

Copyright 2017 by Conrad Electronic SE.