

Données de commande

6SE6400-3TC03-8DD0

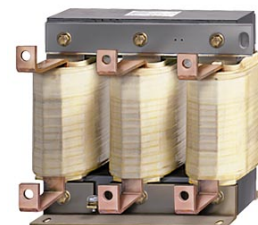


Image semblable

Numéro ordre du client :

Numéro de commande :

Numéro d'offre :

Remarque :

N° Position :

Numéro de soumission :

Projet :

Caractéristiques assignées

Tension assignée 380,00 ... 480,00 V

Courant assigné 45,00 A

Puissance dissipée 0,199 kW

Caractéristiques techniques

Largeur 225,0 mm (8,86 in)

Hauteur 210,0 mm (8,27 in)

Profondeur 164,0 mm (6,46 in)

Indice de protection IP00

Poids net 19,10 kg (42,11 lb)

Raccordements

Raccordement d'énergie Power Module

Exécution raccordement plat pour cosse M6

Raccordement d'énergie moteur

Exécution Connecteur plat pour cosse M6

Longueur des câbles moteur, max.

3 ph. 380 V -10 % ... 400 V

Blindé 200 m

Non blindé 300 m

3 ph. 401 V ... 480 V +10 %

Blindé 200 m

Non blindé 300 m

Borne PE

Exécution Vis M6