

Einbauleuchte Dauerlicht, gelb, AC/DC 12-230 V, Durchmesser 70 mm



Allgemeine technische Daten		
Produkt-Bezeichnung	Dauerlichtelement	
Spannungsart der Betriebsspannung	AC/DC	
Betriebsspannung	<ul style="list-style-type: none"> • bei DC Bemessungswert 12 ... 230 V • bei AC bei 50 Hz Bemessungswert 12 ... 230 V • bei AC bei 60 Hz Bemessungswert 12 ... 230 V 	
relative positive Toleranz der Betriebsspannung	10 %	
relative negative Toleranz der Betriebsspannung	-10 %	
aufgenommene Wirkleistung	5 W	
Referenzkennzeichen gemäß IEC 81346-2:2009	P	
Befestigungsart	Bajonett / Einbaumontage	
Material	PC; PC/ABS; PA	
Farbe	gelb	
Mechanische Daten		
Produktbestandteil Leuchtmittel	Nein	
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschluss	
Außendurchmesser des Signalsäulenelements	75 mm	
Leuchtmittel		
Ausführung der Fassung	BA 15d	
Ausführung des optischen Signals	Dauerlicht	
Art des Leuchtmittels	Glühlampe / LED	
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur während Betrieb	-20 ... +60 °C	
Schutzart IP	IP65	
Tiefe	31 mm	
Höhe	66 mm	
Breite	75 mm	
Approbationen/ Zertifikate		
allgemeine Produktzulassung	EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)	Konformitätserklärung

[Bestätigungen](#)



[UK-Konformitätserklärung](#)

[Bestätigungen](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<https://www.siemens.de/ic10>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8WD5300-1AD>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=8WD5300-1AD>


Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8WD5300-1AD>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD5300-1AD&lang=de

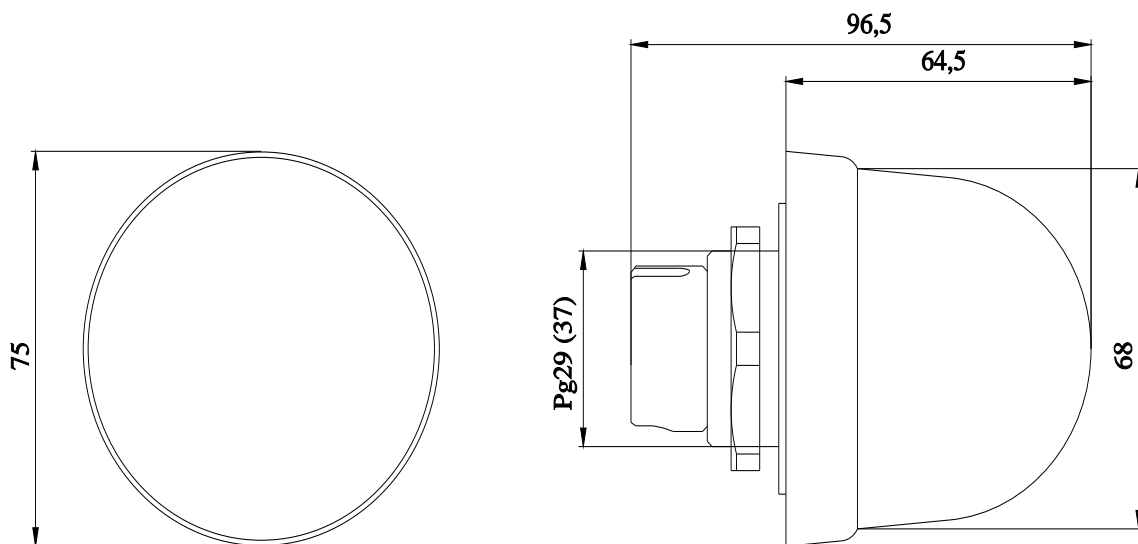

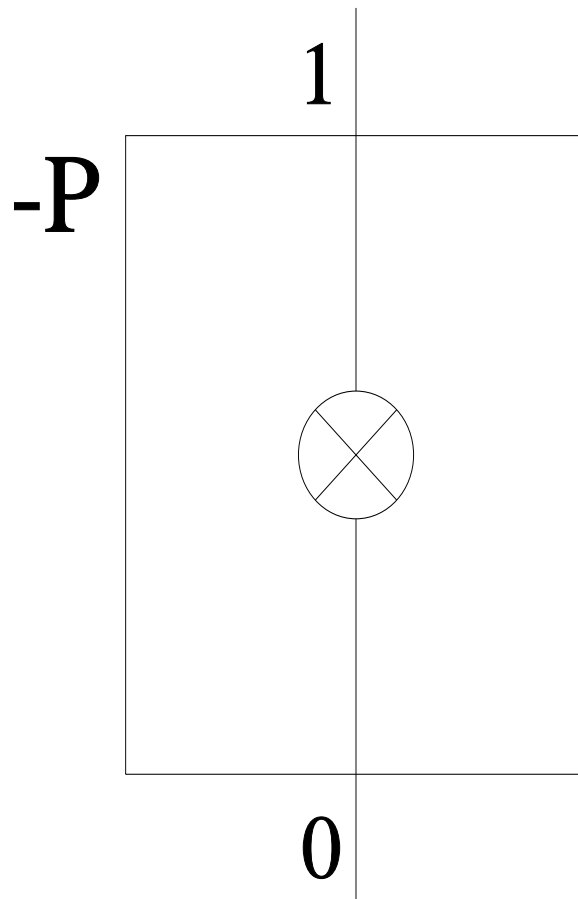

letzte Änderung:

23.12.2020 