

BD2-AK03X/FS125IEC-4 ABGANGSKASTEN 125A / 1 X 4 POLI G IEC-GERADE ID2000 LASTTRENNS CHALTER

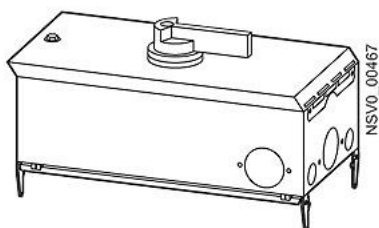


Abbildung ähnlich

Ausführung	
Produkt-Bezeichnung	Abgangskasten für Schienenverteilersystem BD2
Betriebsspannung / bei AC	
• bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal	400 V
• bei 60 Hz / Bemessungswert / maximal	400 V
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP54
Hauptstromkreis	
Betriebsfrequenz / Bemessungswert	
• minimal	50 Hz
• maximal	60 Hz
Betriebsstrom	
• für Stromkreis 1 / bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal	125 A
• für Stromkreis 1 / bei AC / bei 60 Hz / Bemessungswert / maximal	125 A
Anschlüsse	
anschließbarer Leiterquerschnitt / in der Abgangseinheit	
• minimal	16 mm ²
• maximal	50 mm ²
Abgangsstellen	
Ausführung der Abgangseinheit	Leitungseinführung
Ausführung des Kurzschluss- und Überlastschutzes / in der Abgangseinheit	4-pol. Sicherungslastschalter 125A IEC
Baugröße der Abgangseinheit	03
Polzahl / der Abgangseinheit	5
Mechanischer Aufbau	
Höhe	260 mm
Breite	214 mm
Länge	431 mm
Produktbestandteil / Arretierung	Ja
Weitere Informationen	

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=BVP:262501>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/BVP:262501>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=BVP:262501

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



