



AS-i Kompaktmodul K60 analog 2AQ, IP67 2x 1 Ausgang, Spannung +/- 10 V 1..5 V für 2-Draht-Aktoren 2 x M12-Buchse Montageplatte 3RK1901-0CA00 ist separat zu bestellen

Allgemeine technische Daten		
Ausführung des Produkts		Analoge E/A-Module für den Einsatz im Feld IP 67 - K60
Geräteart		Analoge Ausgangsmodule für Spannungswerte
Typ		2 Ausgänge
Ausführung des Slave-Typs		Analog-Slave
E/A-Konfiguration		7
ID-Code		3
Ausführung des elektrischen Anschlusses der Ein- und Ausgänge		M12-Schraubanschluß
aufgenommener Strom aus Profilleitungen des AS-Interface bei 30 V maximal	mA	160
Betriebsspannung gemäß AS-Interface-Spezifikation	V	26,5 ... 31,6
Stromaufnahme bei Anschluss	mA	30
<ul style="list-style-type: none"> • von 2 Spannungsaktoren max. 		
Profil		7.3
Mess-/Ausgabegröße		Spannung
Mess-/Ausgabebereich		+10 V / 0 ... 10 V / 1 .. 5 V
Kanäle aktiv		1 und 2
A/D-Auflösung für analoge E/A	bit	12
Eingänge		
Anzahl der Analogeingänge		0
Anzahl der Analogausgänge		2
Ausgangsgröße		V
Produktfunktion Ausgangsgröße parametrierbar		Ja
Ausgangsgröße		
<ul style="list-style-type: none"> • Spannungssignal 		Ja
Statusanzeige		
<ul style="list-style-type: none"> • AS-Interface • FAULT 		LED grün LED rot
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur		
<ul style="list-style-type: none"> • während Betrieb 	°C	-20 ... +60
<ul style="list-style-type: none"> • während Lagerung 	°C	-40 ... +85
Schutzart IP		IP67
Mechanische Daten		
Breite	mm	60
Höhe	mm	152
Tiefe	mm	29
Befestigungsart		Hutschienen-/Wandmontage über Montageplatte für Kompaktmodul K60

Approbationen/ Zertifikate

allgemeine Produktzulassung

EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)

Konformitätserklärung



[Bestätigungen](#)



EG-Konf.

Marine / Schiffbau



LRS



PRS



RINA



RMRS

Marine / Schiffbau

Sonstige



ASi

[Bestätigungen](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<https://www.siemens.de/ic10>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RK1107-2BQ40-0AA3>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RK1107-2BQ40-0AA3>


Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RK1107-2BQ40-0AA3>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1107-2BQ40-0AA3&lang=de

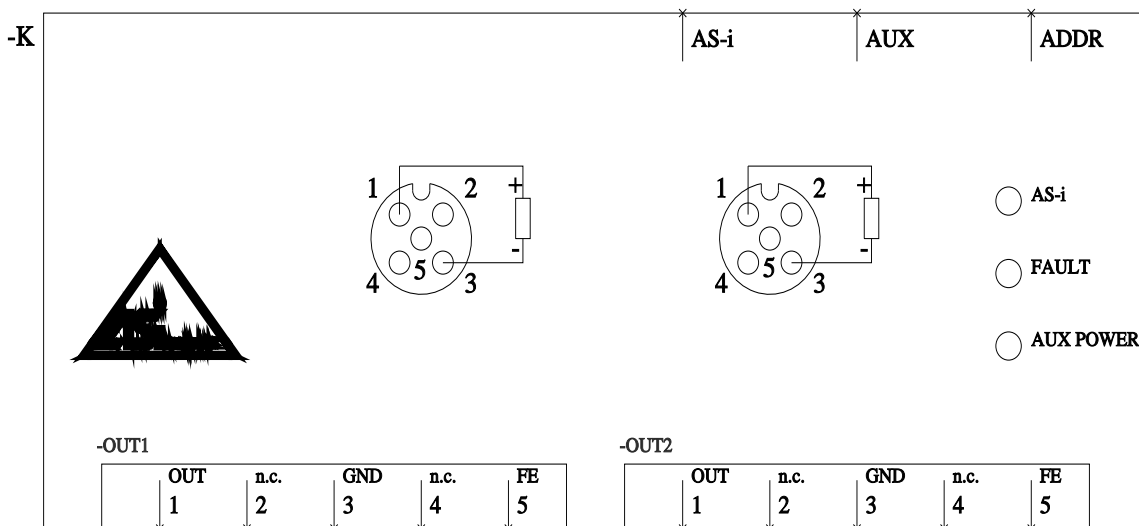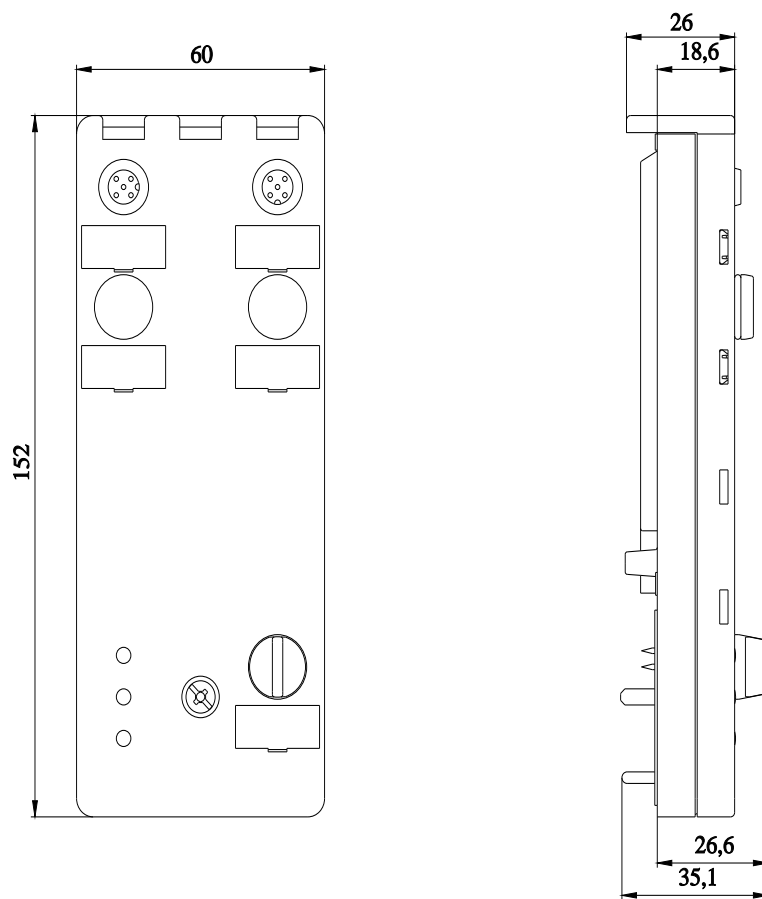

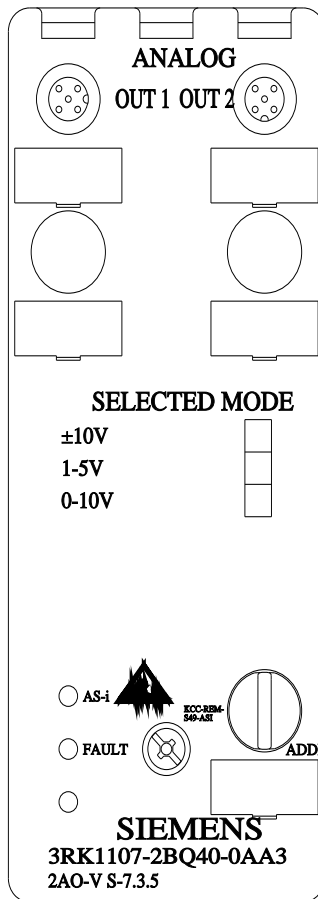

letzte Änderung:

18.01.2021 