

# FICHE DE DONNÉES PRODUIT

## 1906 BUBBLE PENDANT 200x1215 Glass Smoke

Vintage 1906 Bubble | Luminaires d'intérieur en verre, style vintage, culot E27, abat-jour rond



---

### DOMAINES D'APPLICATION

- Lieux de vie (salons, salles à manger, chambres, etc.)
- Bars, restaurants

---

### AVANTAGES PRODUITS

- Installation facile et rapide

---

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Disponible en différentes couleurs




## FICHE TECHNIQUE

### Données électriques

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <b>Mode d'opération</b>    | Mains voltage |
| <b>Tension nominale</b>    | 220...240 V   |
| <b>Fréquence du réseau</b> | 50/60 Hz      |

### Dimensions & poids

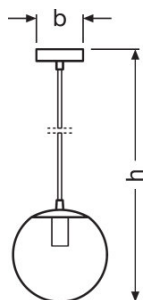

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>Largeur</b>          | 100,0 mm |
| <b>Diamètre</b>         | 200,0 mm |
| <b>Hauteur</b>          | 1460 mm  |
| <b>Poids du produit</b> | 800,00 g |

### Couleurs & matériaux

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| <b>Matériau de corps</b>     | GLASS      |
| <b>Couleur du teinte</b>     | SMOKE-GREY |
| <b>Couleur du produit</b>    | SMOKE-GREY |
| <b>Matériau de fermeture</b> | Glass      |

### Temp. et condition de fonctionnement

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| <b>Plage de température ambiante</b> | -20...40 °C |
|--------------------------------------|-------------|

### Donnée produit supplémentaire

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>Notes bas de page util. uniquem. produit</b> | Available from April 2019 |
|---|---------------------------|

### Capacités

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| <b>Gradable</b>                | Non      |
| <b>Type de connexion</b>       | Terminal |
| <b>Référence de la douille</b> | E27      |

### Certificats & Normes

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| <b>Classe de protection</b> | I          |
| <b>Type de protection</b>   | IP20       |
| <b>Normes</b>               | CEEACREACH |

## TECHNIQUE / ACCESSOIRES

- Aucune source de lumière incluse
- Accessoires de montage et de connexion complets fournis

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids brut | Volume                 |
|---------------|----------------------------------|---|------------|------------------------|
| 4058075217409 | Etui carton fermé<br>1           | 263 mm x 263 mm x 368 mm                  | 1096,00 g  | 25.45 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075217416 | Carton de regroupement<br>6      | 800 mm x 540 mm x 380 mm                  | 8133,00 g  | 164.16 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.