


KERN CS1000-3P1

Capteurs 4 pointes Â«ÂSÂÂ» pour la mesure de la force et de la masse

KERN®

Piktogramme

STANDARD

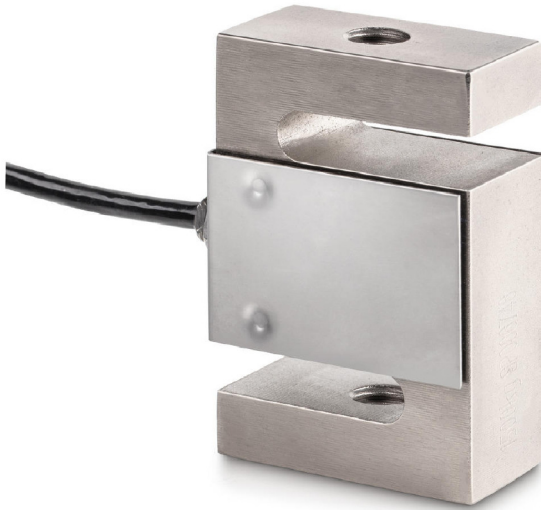

Système de mesure

Classe OIML:	C3
Combined Error:	0,020 %
Indicateur nominal:	2
Load cell connection:	4-Leiter
Portée [Max]:	1 t
Resolution Load cell à Verifiable:	3000 e
Y value:	10000

Conditions d'environnement

Température ambiante minimale:	-35 °C
Température d'utilisation maximale:	65 °C
Température d'utilisation maximale:	40 °C
Température d'utilisation minimale:	-10 °C

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	185 x 155 x 60 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	760 g
Poids net:	658 g
Type de lâÖenvoi:	Service d'expédition de colis

Construction

Dimensions (LxPxH):	50,8 x 76,2 x 27,2 mm
Longueur de câle:	3 m