


# KERN CS2000-3Q1

Capteurs 6 pointes «ÂSÂS» pour la mesure de la force et de la masse

# KERN®

## Piktogramme

STANDARD

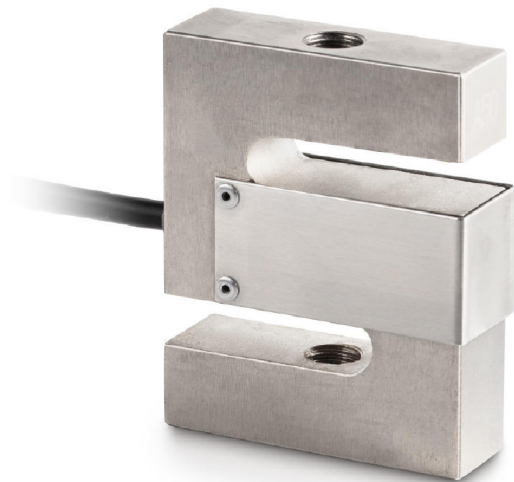

## Système de mesure

Combined Error:	0,017 %
Indicateur nominal:	2
Load cell connection:	6-Leiter
Portée [Max]:	2 t
Resolution Load cell à Verifiable:	3000 e
Y value:	10000

## Conditions d'environnement

Température ambiante minimale:	-10 °C
Température d'utilisation maximale:	40 °C

## Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	250 x 155 x 60 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	1,494 kg
Poids net:	1,300 kg
Type de lâOenvoi:	Service d'expédition de colis

## Construction

Dimensions (LxPxH):	90 x 70 x 32 mm
Longueur de câble:	5 m