


KERN CS5000-3P1

Capteurs 4 pointes Â«ÂSÂÂ» pour la mesure de la force et de la masse

KERN®

Piktogramme

STANDARD

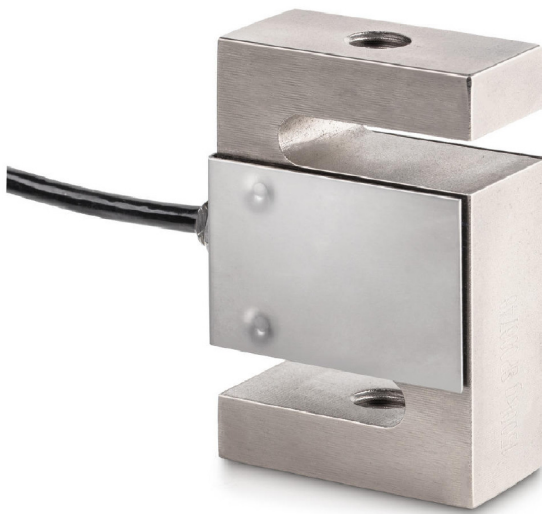

Système de mesure

Combined Error:	0,020 %
Indicateur nominal:	2
Load cell connection:	4-Leiter
Portée [Max]:	5 t
Resolution Load cell à Verifiable:	3000 e
Y value:	10000

Conditions d'environnement

Température ambiante minimale:	-35 °C
Température d'utilisation maximale:	65 °C
Température d'utilisation maximale:	40 °C
Température d'utilisation minimale:	-10 °C

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	205 x 170 x 60 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	1,460 g
Poids net:	1,360 kg
Type de lâOenvoi:	Service d'expédition de colis

Construction

Dimensions (LxPxH):	76,2 x 101,6 x 27,2 mm
Longueur de câble:	6 m