


KERN CS6000-3Q1

Capteurs 6 pointes Â«ÂSÂSÂ» pour la mesure de la force et de la masse



Piktogramme

STANDARD

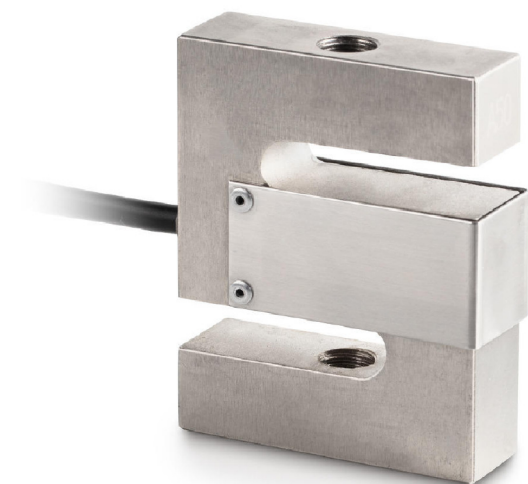

Système de mesure

Combined Error:	0,017 %
Indicateur nominal:	2
Load cell connection:	6-Leiter
Portée [Max]:	6 t
Resolution Load cell â Verifiable:	3000 e
Y value:	10000

Conditions d'environnement

Température ambiante minimale:	-10 °C
Température d'utilisation maximale:	40 °C

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	220 x 135 x 100 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	3,481 kg
Poids net:	3,300 kg
Type de lâÖenvoi:	Service d'expédition de colis

Construction

Dimensions (LxPxH):	120 x 100 x 45 mm
Longueur de câble:	5 m