


KERN CS50-3P1

Capteurs 4 pointes «ÂSÂS» pour la mesure de la force et de la masse

KERN[®]

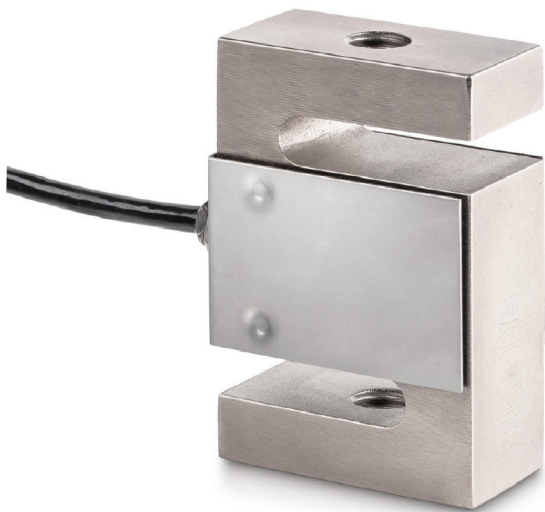

Système de mesure

Combined Error:	0,020 %
Indicateur nominal:	2
Load cell connection:	4-Leiter
Portée [Max]:	50 kg
Resolution Load cell à Verifiable:	3000 e
Y value:	10000

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	185 x 155 x 60 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	685 g
Poids net:	580 g
Type de lâOenvoi:	Service d'expédition de colis

Construction

Dimensions (LxPxH):	50,8 x 76,2 x 14,5 mm
Longueur de câle:	3 m

Piktogramme

STANDARD

