




Dimensions

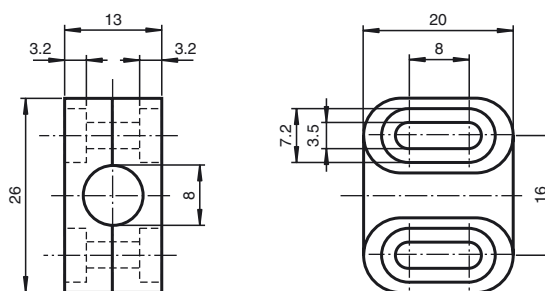

Marque de commande

BF 8

bride de fixation, 8 mm

Caractéristiques

- Support pour tous types de capteurs de forme cylindrique à filet M8
- Montage simple et calage précis
- Grande plage de réglage (max. 4 mm)

Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

Diamètre intérieur 8 mm

Conditions environnementales

Température ambiante -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)

Caractéristiques mécaniques

Matériau socle : PBT (vert)
capot : PA (transparent)

Couple de serrage des vis de fixation $\leq 0,5$ Nm

Dimensions 20 mm x 26 mm x 13 mm