



Laserliner

MultiMeter Pocket XP

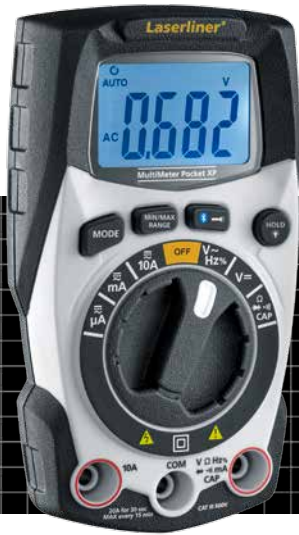

Multimètre professionnel précis et robuste de forme compacte avec Bluetooth

Rev.18W/05

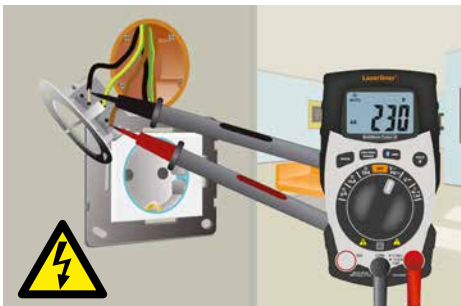

– Mesures précises dans les catégories **tension, courant, résistance, capacité, fréquence et taux d'impulsions**



– **Fonction de test des diodes** pour déterminer les fonctions et la polarité

– **Commutation** automatique du domaine et **présélection** manuelle du domaine

– **Testeur de passage automatique** à signal sonore

– **Haute résolution de l'afficheur de 4000 impulsions** pour une détermination exacte de toutes les variables mesurées

– **Grande largeur de bande de mesure** pour la mesure de la fréquence de 10 Hz à 10 KHz

– **Fonction de sauvegarde des données**

– **Fonction MINI / MAXI**

– **CAT III-600V, CAT IV-600V** - Utilisable pour les mesures dans l'ensemble de la pose de conduites et de tuyaux dans un bâtiment.

– Boîtier ergonomique et résistant aux chocs **avec protection caoutchoutée et pied**



Grand écran d'affichage à cristaux liquides rétroéclairé



Commutateur rotatif facile à utiliser



Fixation des points de mesure



Lampe de poche intégrée très claire

DONNÉES TECHNIQUES

ENTRÉES / PRÉCISIONS

VOLTS (protection jusqu'à 600 V RMS/CC, impédance 10 MΩ)

CCV : 0,4 V $\pm(1,0\% + 8)$ 4/40/400 V $\pm(1,0\% + 3)$, 600 V $\pm(1,2\% + 3)$

CAV : 4/40/400 V $\pm(1,0\% + 5)$, 600 V $\pm(1,2\% + 5)$

AUTRES (protection jusqu'à 250V RMS/CC)

DCA : 0,4mA $\pm(1,0\% + 3)$, 4/40/400mA $\pm(1,5\% + 3)$, 4/10A $\pm(2,5\% + 5)$

ACA : 0,4mA $\pm(2,0\% + 5)$, 4/40/400mA $\pm(2,5\% + 5)$, 4/10A $\pm(3,0\% + 7)$

RÉSISTANCE 0,4kΩ $\pm(1,0\% + 4)$, 4/40/400kΩ/4MΩ $\pm(1,5\% + 2)$, 40MΩ $\pm(3,5\% + 3)$

CAPACITÉ 40nF $\pm(5,0\% + 35)$, 400nF/4/40μF $\pm(3,0\% + 5)$, 400/4000μF $\pm(4,0\% + 5)$, $\pm(5,0\% + 5)$

FRÉQUENCE 10Hz ... 10kHz $\pm(1,0\% + 5)$

TAUX D'IMPULSION

1% ... 99% $\pm(1,2\% + 2)$

CONTRÔLE DES DIODES Courant d'essai / Tension d'essai $\leq 0,3$ mA / $\leq 3,3$ V

CONTRÔLE DU PASSAGE Courant d'essai $\leq 0,5$ mA Seuil de déclenchement ≤ 50 ohms

RÉSOLUTION DE L'AFFICHEUR

4000 impulsions

ARRÊT AUTOMATIQUE 15 min.

SURTENSION CAT III - 600V, CAT IV - 600V

DEGRÉ D'ENCRASSEMENT 2

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

piles 2 x AAA 1,5 Volt

FUSIBLE 10A / 600V, flink (5 x 20 mm), 500mA / 600V flink (5 x 20 mm)

CONDITIONS DE TRAVAIL

Humidité relative de l'air max. 80 %, sans condensation, jusqu'à 31 °C, au-delà déclassement linéaire (derating) jusqu'à 50 % hum. rel. / ≤ 40 °C, altitude de travail max. 2 000 m au-dessus du niveau de la mer

CONDITIONS DE STOCKAGE -20°C ... 60°C, Humidité relative de l'air max. 80% rH

DIMENSIONS 67 x 120 x 47 mm

POIDS 262 g



MultiMeter-Pocket XP

+ 2 pointes de mesure

+ piles

+ Housse

Dimensions de l'emballage (L x H x P)

266 x 90 x 80 mm

ARTICLE	RÉF	CODE EAN	QTE
MultiMeter Pocket XP	083.036A	4 021563 699391	2

CAT III
600V

CAT IV
600V

Bluetooth

SOFT