

KERN FKB 15K0.5A

Balance de table jusqu'à 65 kg avec un grand plateau



Système de mesure

| | |
|---|---|
| Durée de préchauffage: | 2 h |
| Lecture [d]: | 500 mg |
| Linéarité: | 1,500 g |
| Plage de tare: | 15 kg |
| Poids de réglage recommandé: | 15 kg (F2) |
| Portée [Max]: | 15 kg |
| Possibilités de réglage: | Ajustage avec poids externe |
| Reproductibilité: | 500 mg |
| Résolution: | 30000 |
| Système de pesage: | Jauge de contrainte |
| Temps de stabilisation env. en conditions de labo.: | 3 s |
| Unités de mesure: | * dwt g gn kg lb mo oz t tl (HK) tl (Singap. Malays) tl (Tw) |

Affichage

| | |
|------------------------------|----------|
| Hauteur de chiffres d'écran: | 2,500 cm |
|------------------------------|----------|

Comptage

| | |
|---|-------|
| Poids minimale par pièce au comptage (laboratoire): | 1 g |
| Poids minimale par pièce au comptage (Normal): | 10 g |
| Résolution de comptage: | 15000 |

Fonctions

| | |
|---|---------|
| Détermination du pourcentage: | oui |
| Fonction de comptage: | oui |
| Fonction PRE-TARE: | oui |
| Pesage sous la balance: | Crochet |
| Pesée sans secousse (Programme de pesée animaux): | oui |

Conditions d'environnement

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Humidité de l'air maximale: | 80 % |
| Température ambiante minimale: | 5 °C |
| Température d'utilisation maximale: | 35 °C |

Alimentation en énergie

| | |
|---|------------------------|
| Accu: | Rchg. battery optional |
| Batterie: | 9 V Block |
| Bloc d'alimentation/adaptateur compris: | CH EURO UK US |
| Durée de fonction: | 10 h |
| Durée de fonction: | 8 h |
| Durée de service: | 12 h |
| Temps de charge: | 10 h |
| Tension d'entrée: | 220 V - 240 V AC 50 Hz |

Prestation

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Ajustage sur le lieu d'installation: | 961-248 |
| Certificat DAkkS: | 963-128 |

Catégorie

| | |
|----------------|------------------|
| Catégorie: | Balances |
| Product Group: | Balance de table |

Emballage & expédition

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Dimensions emballage (LxPxH): | 475 x 470 x 190 mm |
| Livraison: | 24 h |
| Poids brut: | 6,230 kg |
| Poids net: | 5,240 kg |
| Type de l'envoi: | Service d'expédition de colis |

Construction

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Dimensions boîtier (LxPxH): | 348 x 390 x 113 mm |
| Dimensions plateau (LxPxH): | 348 x 390 x 113 mm |
| Matériel carter: | Plastique |
| Matériel de plateau: | inox |
| Surface de pesée (LxP): | 340 x 240 mm |


KERN FKB 15K0.5A

Balance de table jusqu'à 65 kg avec un grand plateau



Piktogramme

STANDARD

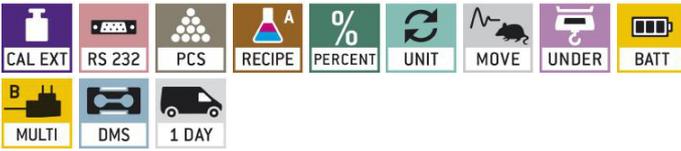

OPTION

