

KERN IFS10K-4



Balance de comptage industrielle avec pavé numérique pour entrée facile des données, résolution de comptage 75000 points - également avec approbation d'homologation [M]



Système de mesure

Durée de préchauffage:	2 h 2 h
Lecture [d]:	100 mg 200 mg
Linéarité:	400 mg 800 mg
Load cell connection:	6-Leiter
Plage de tare:	15 kg
Poids de réglage recommandé:	15 kg (F2)
Portée [Max]:	6 kg 15 kg
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids externe
Reproductibilité:	100 mg 200 mg
Résolution:	60 75.000
Système de pesage:	Jauge de contrainte
Temps de stabilisation env. en conditions de labo.:	2 s
Unités de mesure:	kg

Affichage

Hauteur de chiffres d'écran:	1,650 cm
Hauteur de chiffres d'écran:	1,350 cm

Comptage

Poids de référence:	oui
Poids minimale par pièce au comptage (laboratoire):	200 mg
Poids minimale par pièce au comptage (Normal):	2 g
Résolution de comptage:	75000

Fonctions

Détermination du pourcentage:	oui
Fonction de comptage:	oui
Fonction de mémoire de totalisation:	oui

Fonction Peak:	oui
Pesage avec plage de tolérance:	oui

Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale:	80 %
Température ambiante minimale:	0 °C
Température d'utilisation maximale:	40 °C

Alimentation en énergie

Accu:	Rchg. battery optional (factory)
Bloc d'alimentation:	Bloc d'alimentation externe
Bloc d'alimentation/adaptateur compris:	CH EURO UK US
Durée de fonction:	18 h
Durée de fonction:	8 h
Temps de charge:	12 h
Tension d'entrée:	100-240V/50/60Hz 190mA

Prestation

Certificat DAkkS:	963-128
-------------------	---------

Catégorie

Catégorie:	Balances
Product Group:	Balance d'industrie

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	695 x 405 x 220 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	7,060 kg
Poids net:	5,350 kg
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

Construction

Dimensions afficheur (LxPxH):	260 x 150 x 65 mm
Dimensions plateau (LxPxH):	300 x 240 x 110 mm
Dimensions totales (LxPxH):	300 x 240 x 440 mm
Hauteur de la colonne:	33 cm
Indicateur de niveau:	oui
Longueur de câble afficheur:	3 m
Matériel de plateau:	inox
Pieds à vis rotatif:	oui
Support mural:	oui
Surface de pesée (LxP):	300 x 240 mm


KERN IFS10K-4



Balance de comptage industrielle avec pavé numérique pour entrée facile des données, résolution de comptage 75000 points - également avec approbation d'homologation [M]

Piktogramme

STANDARD

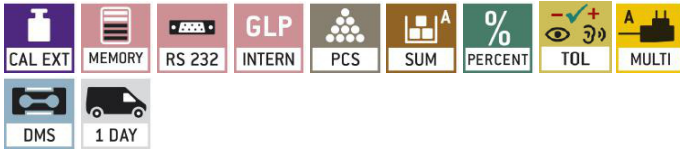

OPTION



FACTORY

